

FICHE PRODUIT

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION | Appareil d'entrée DALI-2, détecteur de présence infrarouge avec détection de mouvement 6 m



Zones d'application

- Pièces individuelles
- Salles de réunion, de stockage et de pause
- Zones sanitaires

Avantages du produit

- Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort
- Câblage traversant par câble pré-assemblé avec connecteur WAGO
- Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
- Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI
- Peut être intégré aux systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiment prenant en charge les détecteurs DALI-2
- Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI

Caractéristiques du produit

- Détecteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour installation au plafond
- La détection de présence via Indice de résistance passif
- Hauteur de détection jusqu'à 3,7 m
- Affichage LED des fonctions
- Zone de détection jusqu'à 6 m

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,20 W
Tension nominale	16 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Fréquence du réseau	0 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	83,00 mm
Largeur	83,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	83.00 mm
Hauteur	32,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	32.00 mm
Diamètre	83 mm
Section du câble au primaire	0.2...1.3 mm ²
Longueur à dénuder, côté primaire	7...9 mm
Poids du produit	80,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+40 °C
Plage de température au point Tc	0...+40 °C

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI-2
Hauteur maximale d'installation	3.7 m
Zone de détection	6 m
Zone max. de détection de présence	6 m
Angle de détection	360 °
Type d'installation	Encastré

Plage de foncion. capteur de luminos.	5...550 lx
---------------------------------------	------------

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / UKCA / EAC
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

TÉLÉCHARGEMENTS



Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
	Informations légales	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
	Déclarations de conformité UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075837621	Etui carton fermé 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm³
4058075837638	Carton de regroupement 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

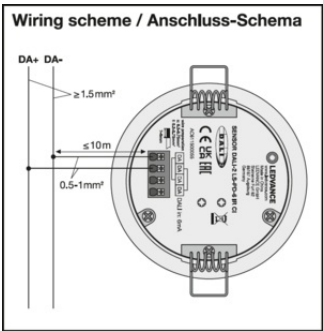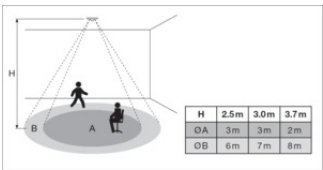

Références / Liens

– Pour plus d'informations, voir www.ledvance.com/light-management-systems

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.