


## MERKMALE

- Zur festen Verlegung
- Für Telefon- und Signalübertragung
- Grauer PVC-Außenmantel

## RS PRO Verlegekabel I-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm, 100m, ohne Steckverbinder / ohne Steckverbinder

RS Best.-Nr.: 349-660

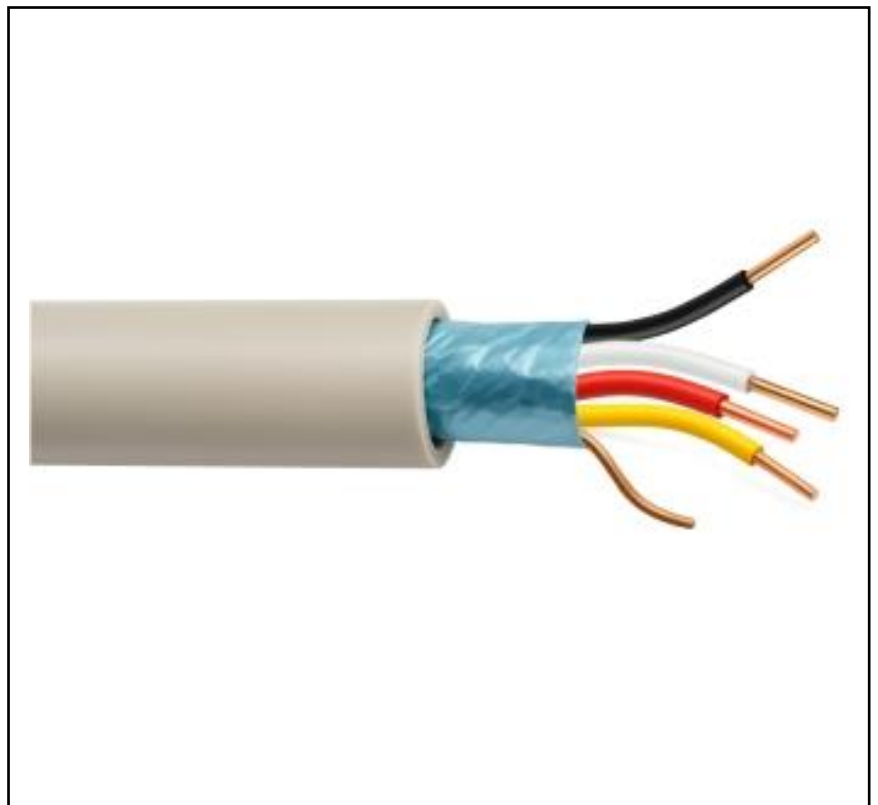

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Das I-Y(St)Y-Verlegekabel von RS verfügt über blanke, eindrähtige Kupferleiter mit PVC-Isolierung, paarverseilte Adern sowie einen Folien-Gesamtschirm. Es eignet sich für feste Installationen in trockenen und feuchten Innenbereichen und gewährleistet eine zuverlässige Daten- und Signalübertragung. Die robuste PVC-Mantelkonstruktion sorgt für langlebige Qualität und macht das Kabel ideal für professionelle und industrielle Anwendungen.

## Allgemeine Spezifikationen

Kabelform	Multipair
Schirmung	geschirmt
Aderzahl	2 x 2
Leiterdurchmesser	0,8 mm

## Mechanische Spezifikationen

Leiter	Cu-Draht, blank
Leiteraufbau	1 x 0,8 mm
Aderisolation	PVC
Farbcode	rt/sw, ws/ge
Verseilung	Sternvierer
Abschirmung	Alu-Verbundfolie mit Beilaufdraht
Mantelmaterial	PVC
Mantelfarbe	Grau
Außendurchmesser	ca. 6,3 mm
Biegeradius ruhend	min. 7,5 x Außendurchmesser
Biegeradius bewegt	Min. 15 x Außendurchmesser
Temperaturbereich im Betrieb	-15°C bis +70°C
Temperaturbereich bei Verlegung	-5°C bis +50°C

## Elektrische Spezifikationen

Betriebsspannung	300 V
Prüfspannung	800 V
Isolationswiderstand	Min. 100 MOhm x km bei +20°C

## Zulassungen

Konformität	CE, RoHS, REACH
-------------	-----------------