

前面アダプタ - FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302748

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




VARIOFACEフロントアダプタ、Allen Bradley ControlLogixおよびHoneywell PlantScape用、入力カードIB32
フロントアダプタは1756-TBEに挿入（標準品には付属していません、別途ご指定ください）。

図はFLKM 50-PA-AB/1756/IN/
EXTC仕様



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 910471
1個あたりの重量（梱包を含まない）	62.7 g
関税	85369010
生産国	ドイツ

技術データ

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度（保管時/運搬時）	-20 °C ... 70 °C

その他

定格電圧 U_N	< 50 V AC
	60 V DC
最大許容電流	1 A (パスごと)
取付け位置	任意
保護等級	IP00
標準/規則	DIN EN 50178
	IEC 60664
	IEC 62103
定格絶縁電圧	63 V
定格サージ電圧	0.6 kV (機能絶縁)
汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	II

前面アダプタ - FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302748

技術データ

接続データ1

連続名	制御システムレベル
接続可能なチャネル	16

接続データ2

連続名	フィールドレベル
接続方法	IDC/FLKピンコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	50

接続データ3

連続名	電源
接続方法	ネジ接続
単線接続断面積	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
撚線接続断面積	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接続電線断面積AWG	28 ... 16

サポートするコントローラ

コントローラ	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- 適切なI/Oカード	1756-IB32
コントローラ	HONEYWELL Experion PKS C200
- 適切なI/Oカード	TC-IDD 321

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27249205

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421

前面アダプタ - FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302748

分類

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized

cUL Recognized


EAC

cULus Recognized

図面

前面アダプタ - FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302748

回路図

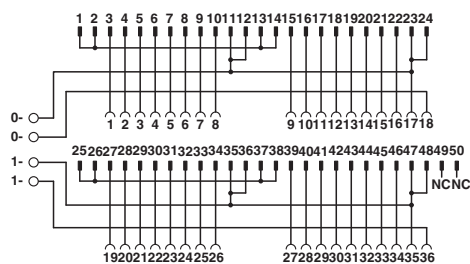

接続 : FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC