

RAD U 110X30/40 KGL LENK-GH X20

Rad Serie U

Hitzebeständige Rad aus Spritzguss-Aluminium-Legierung (-40°C / +270°C). Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager.
Rad mit Rillenkugellager.


Gehäuse-Serie INOX20

Mittellast Gehäuse Inox 20 aus Edelstahlblech, Lenkgabel mit Doppelkugellager; glänzende Oberfläche.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	110 mm
Laufbreite	E	30,0 mm
Kugellagersitz-Durchmesser	s	35 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Außen Lagerabstand	V	38 mm
Artikelgewicht		0,760 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	133 mm
Platte-Außenmaße	AxB	102x83 mm
Lochabstand	axb	76x55 mm
Lochabstand	axb	80x60 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M8
Ausladung	F	37 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		150 kg

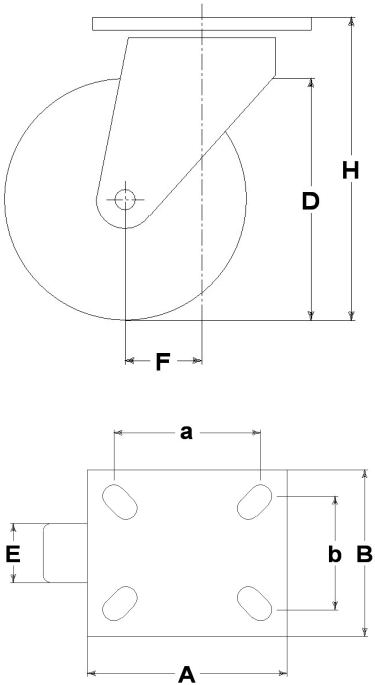

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [39018CC](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).