

Design. Forhåndsvisning. Utskrift. Alt fra telefonen din.

M211-etikettskriver



Design, forhåndsvisning og utskrift – alt fra telefonen din. M211-etikettskriveren er enkel og intuitiv i bruk og er konstruert for å brukes på stedet. Den kan brukes en hel dag på én lading og tåler fall, støt og press.

- **Enkel. Ukomplisert. Intuitiv.**

Design, forhåndsvis og skriv ut etiketter sømløst fra den bransjeledende Ekspressetiketter-appen på smarttelefonen din og koble den raskt til skriveren.

- **Påfør etiketter kun én gang.**

Nå både med kontinuerlige etiketter og etiketter med forhåndsinnstilt størrelse i mer enn 90 kassetter, fylt til randen med pålitelig, testet og dedikert etikettmateriale som forblir festet og leselig på alle typer overflater og i ethvert miljø.

- **Overlever og trives på alle arbeidsplasser.**


Klar til merking hele dagen med en lett skriver på 0,5 kg, et kraftig batteri, «senk-lås-skriv ut»-etikettkassetter og en innebygd automatisk kutter. Tåler fall på opptil 1,8 meter, 110 kg presstrykk og støt.



Etikettproduksjon, bare et trykk unna.

Bruk mobiltelefonen og få flere alternativer med Ekspressetiketter.

www.bradyeu/software/express-labels-mobile

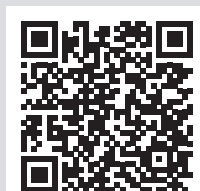

M211-etikettskriver

Artikkelnr.	Beskrivelse
170381	M211-skriver – EMEA

Denne skriveren blir levert i en pappeske som inneholder en M21-750-499-etikettkassett, en nettleiding med kontakter som passer både i EU, Storbritannia og USA, samt en hurtigveiledning.

M211-etikettskriversett

Artikkelnr.	Beskrivelse
170390	M211 EMEA-sett

Dette settet blir levert i en hard koffert som inneholder en M211-skriver, M21-750-499-etikettkassett, hurtigveiledning, nettleiding med kontakter som passer både i EU, Storbritannia og USA, samt belteholder og bærbar lader.

Tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse
170385	M211-belteholder
170386	M211 hard koffert
170387	M211 bærbar lader
170388	M211 AC-veggadapter, EMEA
170425	M211-magnet

Skriverspesifikasjoner

Spesifikasjoner	
Utskriftsteknologi	Varmeoverføring
Utskriftsoppløsning (dpi)	203
Utskriftshastighet (mm/sek)	15,24
Fargekapasitet	Énsfarget
Sammenhengende kontra utstansede etiketter	Sammenhengende og utstansing
Maks. etikettbredde (mm)	19,05
Maks. utskriftslengde (mm)	914,40
Anbefalt bruk per dag	100
Tilkoblingsalternativer	Bluetooth® 5 Low Energy (klasse II)
Programvarekompatibilitet	Ekspressetiketter-mobilapp*
Telefoner og nettbrett støttes	Android-enheter med Android OS 5+ iPhone 5S eller nyere med iOS 10+
Strekkodestype	Mer enn 20 strekkodetyper tilgjengelig, inkludert QR og datamatrise, ved bruk av Ekspressetiketter-appen.
Innebygde symboler	Mer enn 1400 symboler fordelt på 18 kategorier tilgjengelig i Ekspressetiketter-appen.
Fysiske egenskaper	
Bredde x høyde x dybde (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Vekt (kg)	0,54
Skjermindikatorer	LED-symboler viser tilkoblingsstatus, batterimåling og feilmeldinger.
Kutter	Automatisk kutter
Garanti	2 år
Støtttest	Tåler fall på opptil 1,8 meter Tåler presstrykk på opptil 115 kg Tåler støt i henhold til den amerikanske militærstandarden (MIL-STD-810G)

* Last ned Ekspressetiketter-appen til mobil: www.bradyeu.com/software/express-labels-mobile



Les mer på
www.bradyeurope.com/M211

