


**HK6020**

## Douille à aiguilles

Douille à aiguilles HK, à une rangée, avec cage

## Information technique

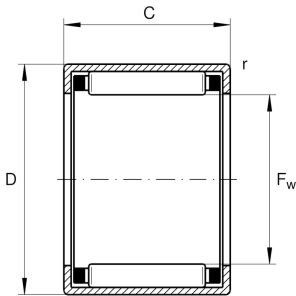

## Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

## dimensions principale &amp; données de performance

$F_w$	60 mm	Diamètre sous rouleaux
D	68 mm	Diamètre extérieur
C	20 mm	Largeur
$C_r$	33.500 N	Charge dyn. de base, radiale
$C_{0r}$	75.000 N	Charge stat. de base, radiale
$C_{ur}$	9.900 N	Limite à la fatigue, radiale
$n_G$	4.450 1/min	vitesse limite
$n_G$ Grease	2.650 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
$n_{gr}$	3.500 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	81,364 g	Poids

## Dimensions

$C_1$	20 mm	Largeur, bague extérieure
$r_{min}$	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



### Plage de température

$T_{min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{max}$	140 °C	Température de fonctionnement max.

### Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement