


LÖTKOLBEN CS18

- Ergonomischer Griff
- Eisen- und nickelbeschichtete Spitze mit langer Lebensdauer
- Lebensdauer der Spitze bis zu 30.000 Arbeitsgänge
- 9 Ersatzspitzen in der Baureihe
- Wahlmöglichkeit hitzebeständiges Silikonkabel oder Standard-PVC-Kabel
- Spannungen von 12 - 230 VAC verfügbar



Ersatzspitzen - Serie 1100

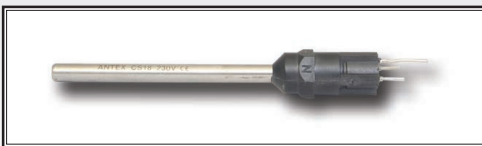

Ersatzelement



Sicherheitsständer ST6A

SPEZIFIKATIONEN

Spannung	230, 115, 24, 12
Temperatur	390° C
Leistung	18 W
Ableitstrom	1,5 μ A
Montierte Spitze	1100 (2,3 mm)
Kabeltypen	PVC oder Silikon
Kabellänge	1,5 m
Netzstecker	UK, EU, USA
Länge (von Spitze zu Griff)	182 mm

- Nach DIN EN 60335-2-45 gefertigt
- Entspricht der CE & EMC-Niederspannungsrichtlinie
- Thermisch ausgeglichen
- Leicht wechselbare unterlegte Spitzen