



# 9956

Axialfläkt AC 119x119x25 mm



## Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt AC 119x119x25 mm
Spänning	230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	14 W
Märkström	80 mA
Varvtal	2450 rpm
Luftflöde	32.50 l/s
Luftflöde	117.0 m3/h
Luftflöde	68.9 CFM
Temperaturområde	-40...+70 °C
Blåsriktning	Utlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	AC ytterrotormotor av skärmpolstyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggd termokontakt.
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Metall
Hölje	Metall
Elektrisk anslutning	Ansluts via två flatstift 2,8 x 0,5 mm. Höljet försett med jordskruv M4 x 8 (TORX).
Ljudtryck	37.0 dB(A)
Ljudeffekt	5.0 Bel
Livslängd L10	47500 tim 40 °C / 22500 tim 70 °C
Uppfyllda standarder	VDE, UL, CSA
Storlek	119x119x25 mm
Vikt	800 g
Art.nr	9282708001

Se [www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se) för uppdaterad information



# 9956

Axialfläkt AC 119x119x25 mm

## Tillbehör till 9956


Benämning	Art.nr	Information
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt, 600 mm, AC-fläktar
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt, 1000 mm, AC-fläktar
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt, 2000 mm, AC-fläktar
LZ127	9920127000	Kabel med stiftkontakt, 1600 mm, AC-fläktar
FF450A/45	4620100	Plastgaller med filter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett 120x120 mm
LZ60	9920060000	Grovfiler Aluminium LZ60 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Skyddsgaller metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Skyddsgaller plast 119x119 mm, skruvas fast
PG119T	92164-2-2929	Skyddsgaller plast 119x119 mm, trycks fast
PRF120	470111176	Skyddsgaller EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgaller med filter 119x119 mm
DYAD-packning 119X119	4687112	Packning, dyad 119x119 fläktar
Vibrationsdämpare 119x119 mm	02678-2-2945	Vibrationsdämpare för 119x119 mm fläktar



# 9956

Axialfläkt AC 119x119x25 mm

## Diagram

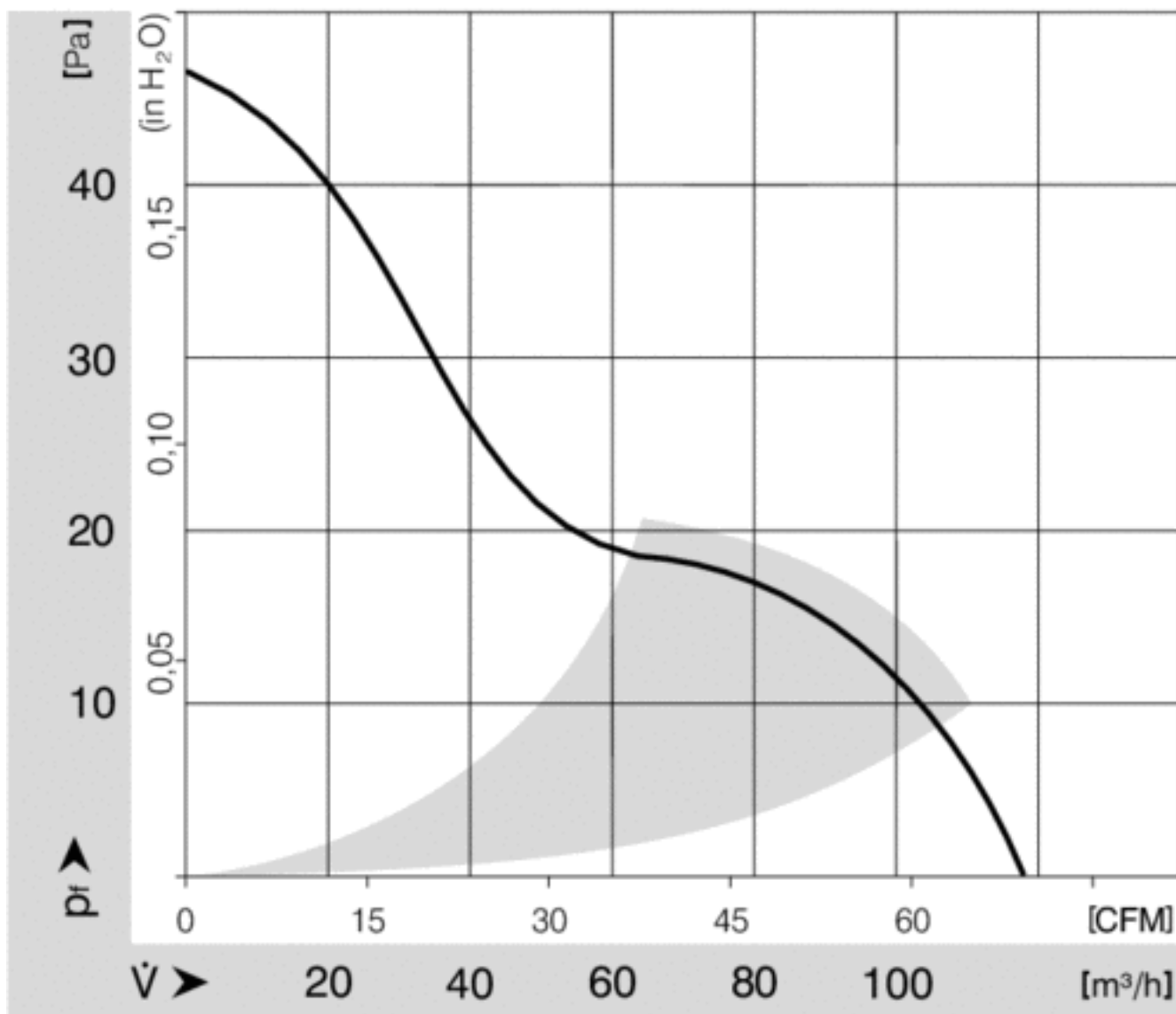




# 9956

Axialfläkt AC 119x119x25 mm

## Ritning

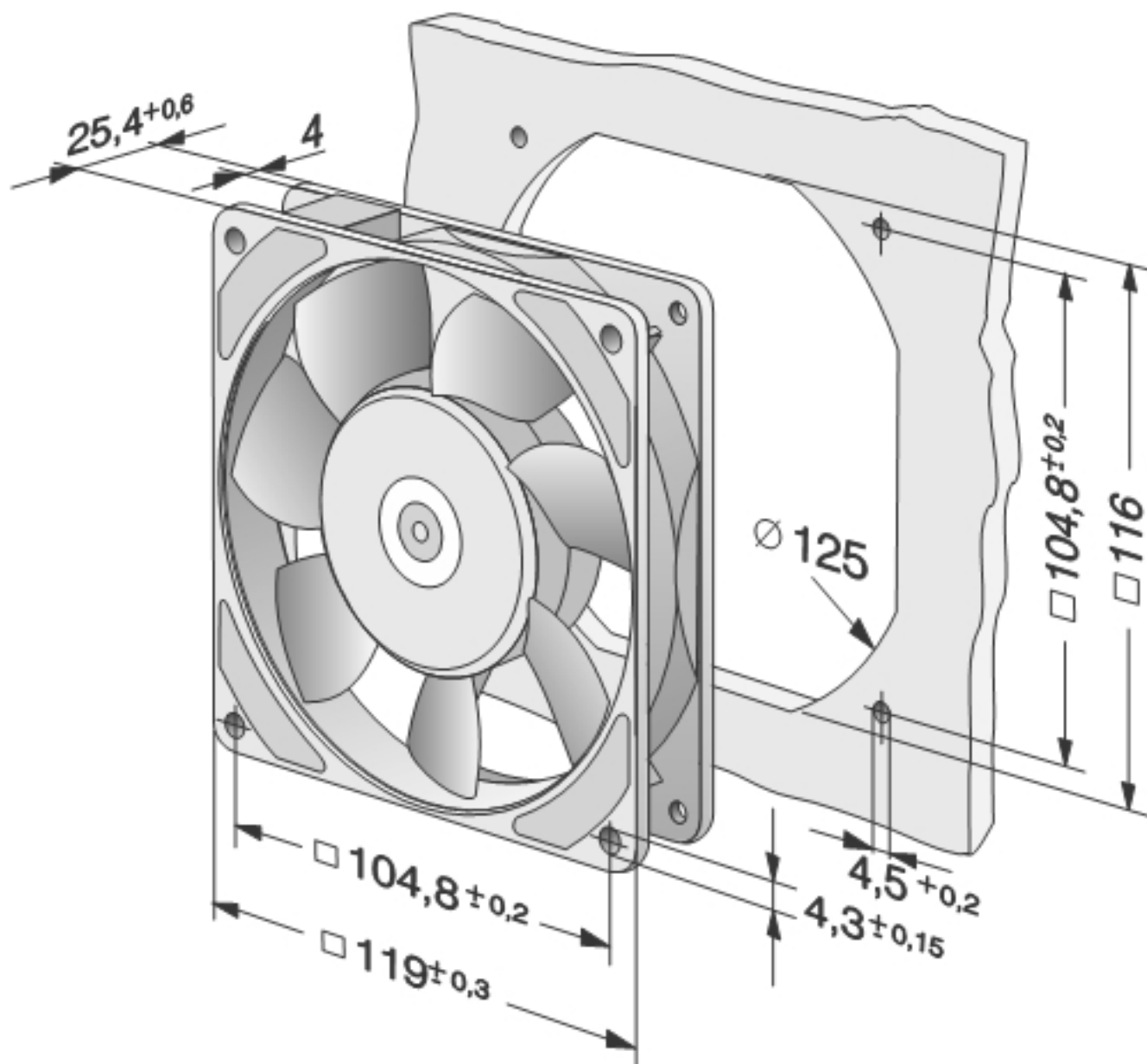



# 9956

Axialfläkt AC 119x119x25 mm

## Kontakt

**ebm-papst AB**

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

[info@ebmpapst.se](mailto:info@ebmpapst.se)

[www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se)