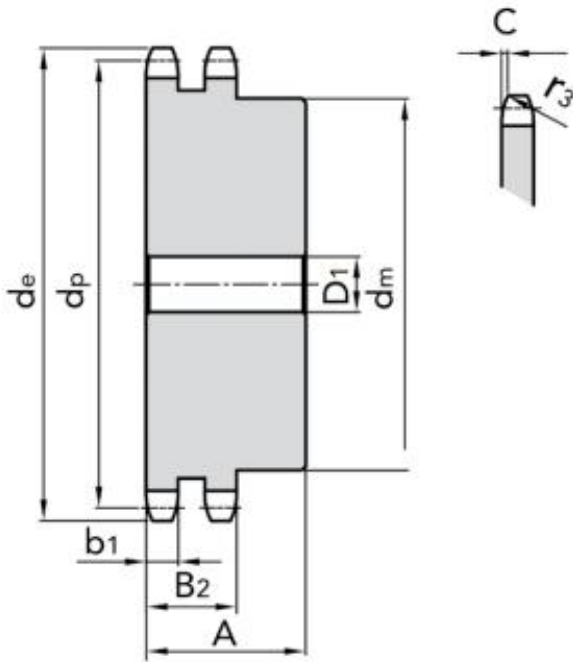


**10225040**

1in x 17.02 mm - Pignoni catena ISO

**Disegno Tecnico 2D**

**Vista 3D Dinamica**
**Specifiche Tecniche**

Numero di denti (T)	40
de (DE) mm	334.86
dp (DP) mm	323.74
Numero di parte (CODE)	10225040
dm (DM) mm	140
D1 (D1) mm	25
A (A) mm	70
Raggio del dente r3 (R3) mm	26
Larghezza del raggio C (C) mm	2.5
Larghezza dente pignoni b1 (B1) mm	15.8
Larghezza dente pignoni B2 (B2) mm	47.7
Peso (WEIGHT) kg	30.65
Material (MAT)	FERRO FE