


Montageanleitung / Assembly instruction

EPIC® H-B Sockelgehäuse / EPIC® H-B Surface mount base

1

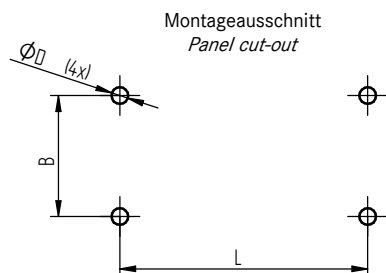


Gehäuse / Housing	L [mm]	B [mm]	Ø D [mm]
EPIC® H-B 6	70	45	5,3
EPIC® H-B 10	82	40	5,3
EPIC® H-B 10 hohes Gehäuse / high housing*	82	45	5,3
EPIC® H-B 16	105	45	5,3
EPIC® H-B 24	132	45	5,3

Hohe Gehäuse sind in der Übersicht von Gehäuse-Typen mit * gekennzeichnet.
High housings are marked by * in the overview of housing types.


2

ISO 4762 - M5
2 Nm

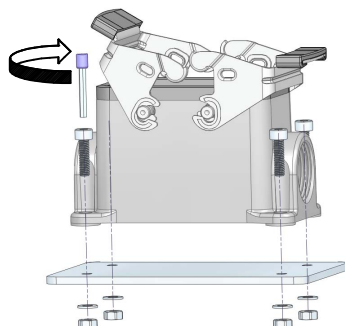


4

0,8 Nm

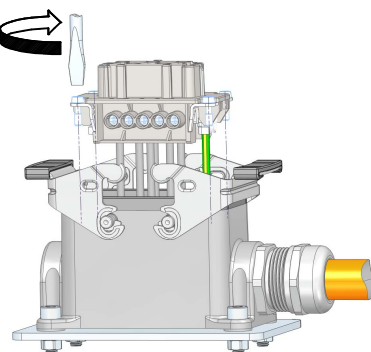

5

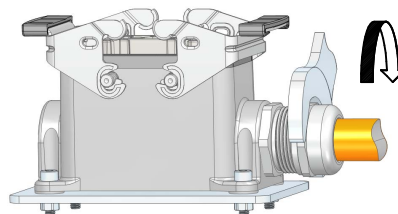

Siehe Montageanleitung
für Kabelverschraubung
See installation instruction
for cable gland

Kabelverschraubung anschliessen
Mount a cable gland



Siehe Montageanleitung
für Einsatz
See installation instruction
for insert



Siehe Montageanleitung
für Kabelverschraubung
See installation instruction
for cable gland

Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Sicherheitsinformationen / Safety informations:

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT

Gilt für folgende Gehäuse-Typen: / Valid for the following housing types:



EPIC® H-B 6 SGR-LB
EPIC® H-B 10 SGR-LB
EPIC® H-B 16 SGR-LB
EPIC® H-B 24 SGR-LB
EPIC® H-B 6 SGRL-LB
EPIC® H-B 10 SGRL-LB
EPIC® H-B 16 SGRL-LB
EPIC® H-B 24 SGRL-LB

EPIC® H-B 6 SGRH-LB
EPIC® H-B 10 SGRH-LB*
EPIC® H-B 16 SGRH-LB
EPIC® H-B 24 SGRH-LB
EPIC® H-B 6 SGRLH-LB
EPIC® H-B 10 SGRLH-LB*
EPIC® H-B 16 SGRLH-LB
EPIC® H-B 24 SGRLH-LB

EPIC® H-B 10 SGR
EPIC® H-B 16 SGR
EPIC® H-B 24 SGR
EPIC® H-B 10 SGRL
EPIC® H-B 16 SGRL
EPIC® H-B 24 SGRL



EPIC® H-B 10 SGRH*
EPIC® H-B 16 SGRH
EPIC® H-B 24 SGRH
EPIC® H-B 10 SGRLH*
EPIC® H-B 16 SGRLH
EPIC® H-B 24 SGRLH



EPIC® H-B 6 SDR-LB
EPIC® H-B 10 SDR-LB
EPIC® H-B 16 SDR-LB
EPIC® H-B 24 SDR-LB
EPIC® H-B 6 SDRH-LB
EPIC® H-B 10 SDRH-LB
EPIC® H-B 16 SDRH-LB
EPIC® H-B 24 SDRH-LB



EPIC® H-B 6 SDRH-LB
EPIC® H-B 10 SDRH-LB*
EPIC® H-B 16 SDRH-LB
EPIC® H-B 24 SDRH-LB
EPIC® H-B 6 SDRH-LB*
EPIC® H-B 10 SDRH-LB*
EPIC® H-B 16 SDRH-LB*
EPIC® H-B 24 SDRH-LB*



EPIC® H-B 10 SDR-BO
EPIC® H-B 16 SDR-BO
EPIC® H-B 24 SDR-BO
EPIC® H-B 10 SDRH-BO
EPIC® H-B 16 SDRH-BO
EPIC® H-B 24 SDRH-BO



EPIC® H-B 10 SDRH-BO*
EPIC® H-B 16 SDRH-BO*
EPIC® H-B 24 SDRH-BO*
EPIC® H-B 10 SDRH-LB*
EPIC® H-B 16 SDRH-LB*
EPIC® H-B 24 SDRH-LB*

Die Bilder sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Pictures are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.