

## HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergebendeindex  $R_a$ : 100

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	10.00 W
<b>Nennspannung</b>	12 V
<b>Bemessungsleistung</b>	10.00 W
<b>Netzleistungsfaktor λ</b>	1.00
<b>Energieverbrauch</b>	11 kWh/1000h


### Photometrische Daten

<b>Nennlichtstrom</b>	140 lm
<b>Farbtemperatur</b>	2800 K
<b>Lichtfarbe gemäß EN 12464-1</b>	Warm White
<b>Bemessungslichtstrom</b>	140 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0.80

### Lichttechnische Daten

<b>Startzeit</b>	0.0 s
<b>Aufwärmzeit (60 %)</b>	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

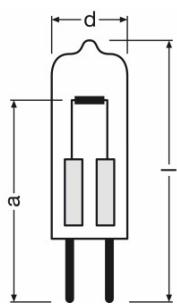

### Produktgrafik

<b>Durchmesser</b>	10.0 mm
<b>Gesamtlänge</b>	33.0 mm
<b>Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)</b>	22.0 mm
<b>Länge</b>	33.0 mm

# Produktdatenblatt

Außenkolben	T10
-------------	-----

## Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

## Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

## Zusätzliche Produktdaten

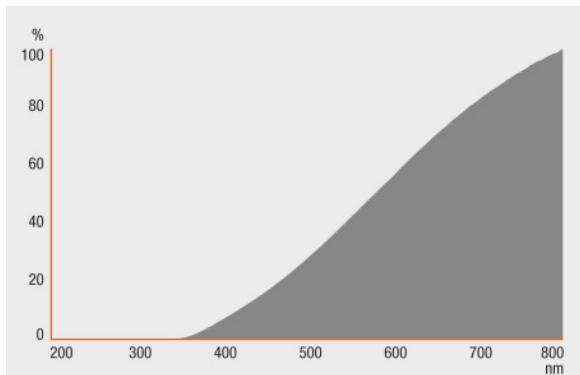

## Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	G4
--------------------------	----

## Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

## Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
------------------------	---

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
<b>Bestellnummer</b>	64415 ST 10W 12

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4050300010717	OSRH64415	8326552	4739476	-
4050300239606	OSRH64415IR	-	-	-

# Produktdatenblatt

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	2.67 g
4008321917942	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Bündel 5	114 mm x 25 mm x 69 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	13.00 g
4008321917959	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Versandschachtel 40	121 mm x 131 mm x 144 mm	2.28 dm <sup>3</sup>	216.00 g
4050300942254	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	188.00 g
4050300239606	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Unverpackt 1	9 mm x 9 mm x 20 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4050300239613	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Versandschachtel 5000	317 mm x 439 mm x 435 mm	60.54 dm <sup>3</sup>	8256.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.