


# Atlantic, Inox, Marina

équipements pour coffrets (suite)



Châssis assemblé avec 1 jeu de montants profilés réf. 361 55 et traverses réf. 367 83

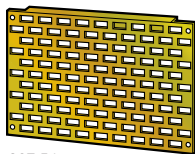

367 54

Emb.

Réf.

## Montants profilés Lina 25

### Jeu de 2 montants

		Pour enveloppes hauteur (mm)	Longueur du montant (mm)	Epaisseur (mm)	Profil
5	361 50 <sup>(1)</sup>	300	237	20/10 <sup>e</sup>	L
5	<b>361 51</b>	400	337	20/10 <sup>e</sup>	
5	<b>361 52</b>	500	437	20/10 <sup>e</sup>	
5	<b>361 53</b>	600	537	20/10 <sup>e</sup>	
5	361 54	700	637	20/10 <sup>e</sup>	
5	<b>361 55</b>	800	737	20/10 <sup>e</sup>	
5	<b>361 56</b>	1000	937	25/10 <sup>e</sup>	L
1	361 58	1200	1137	25/10 <sup>e</sup>	
1	<b>361 59</b>	1400	1337	25/10 <sup>e</sup>	

### Montants à couper

		Longueur 3 m	Epaisseur (mm)	Profil
10	361 92		25/10 <sup>e</sup>	L

## Traverses Lina 25

		Pour enveloppes largeur (mm)	Longueur de la traverse (mm)
10	<b>367 80</b>	300	243
10	<b>367 81</b>	400	343
10	367 82	500	443
10	<b>367 83</b>	600	543
10	<b>367 84</b>	800	743
10	367 85	1000	943
10	367 86	1200	1143

### Traverses à couper

10	<b>374 02</b>   <b>374 07</b>	Longueur 2 m
----	-------------------------------	--------------

## Plaques partielles perforées Lina 25

		Pour enveloppes largeur (mm)	Hauteur	Largeur plaques (mm)	Poids (kg)
1	367 46	400	150 mm	339	0,4
1	367 54	800	255 mm	739	1,5
1	367 59	800	405 mm	739	2,3

 
## Equerre pour conducteur de protection

5	367 36	Equerre support pour barre de cuivre de protection
---	--------	--

## Barres cuivre


1	374 40	Longueur 1750 mm + 5 - 0
1	374 41	2 rangées de trous lisses Ø 10,5 mm
1	374 43	1 rangée centrale de trous lisses Ø 6,5 mm
1	374 46	Section 50 x 5
		Section 63 x 5
		Section 80 x 5
		Section 100 x 5

(1) Pour Atlantic, Atlantic Inox




# Atlantic, Inox, Marina équipements pour coffrets

## Châssis assemblés avec montants et traverses

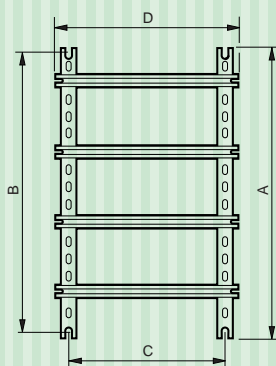


Dimensions des enveloppes Haut. x Larg. (mm)	Hauteur des montants	Longueur de la traverse	Fixation du châssis	
	A (mm)	D (mm)	B (mm)	C (mm)
300 x 300	237	243	225	225
300 x 400	237	343	225	325
400 x 300	337	243	325	225
400 x 400	337	343	325	325
400 x 600	337	543	325	525
500 x 400	437	343	425	325
500 x 500	437	443	425	425
600 x 400	537	343	525	325
600 x 600	537	543	525	525
700 x 500	637	443	625	425
800 x 600	737	543	725	525
800 x 800	737	743	725	725
800 x 1000	737	943	725	925
1000 x 600	937	543	925	525
1000 x 800	937	743	925	725
1000 x 1000	937	943	925	925
1200 x 800	1137	743	1125	725
1200 x 1000	1137	943	1125	925
1200 x 1200	1137	1143	1125	1125
1400 x 800	1337	743	1325	725
1400 x 1000	1337	943	1325	925

## Montants profilés Lina 25

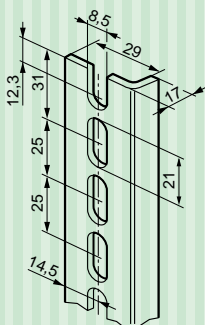


Réf. 361 50/51/52/53/54/55/56

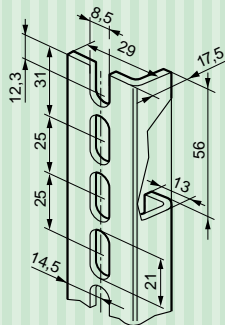


Réf. 361 58/59

## Montants à couper

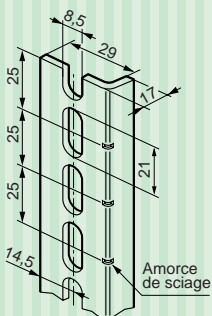


Réf. 361 92

## Traverses Lina 25

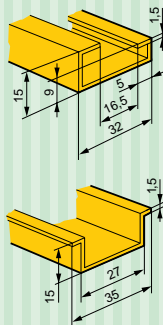


## Plaques partielles perforées Lina 25

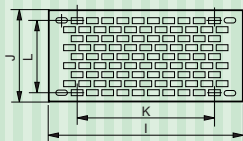

Références plaques	Dimensions		Surface utile équipements (dm <sup>2</sup> )	Fixation de la plaque	
	I (mm)	J (mm)		K (mm)	L (mm)
367 46	339	150	5	323	100
367 54	739	255	18,8	711	150
367 59	739	405	29,9	711	250



## Equerre pour conducteur de protection

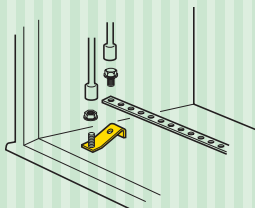



## pupitres Atlantic équipements
 
### Emb. Réf. Equipements de consoles, et consoles à dossier avec armoire

Emb.	Réf.	<b>Jeu de 2 montants profilés Lina 25</b>		
		Longueur (mm)	Consoles réf.	Pour Armoires réf.
5	<b>361 51</b>	325	358 70	-
5	<b>361 52</b>	425	358 72/53/55	-
5	361 54	625	-	358 53/55/72

Emb.	Réf.	<b>Traverses Lina 25</b>		
		Longueur (mm)	Consoles réf.	Pour Armoires réf.
10	 <b>367 83</b>	543	358 72	-
10	 <b>367 84</b>	743	358 53	-
10	<b>374 02</b>   <b>374 07</b>	2000	358 72/53/55	-

Emb.	Réf.	<b>Plaques partielles perforées Lina 25</b>		
		Longueur (mm)	Consoles réf.	Pour Armoires réf.
Hauteur 255 mm				
1	367 54	739	358 53	358 53
Hauteur 405 mm				
1	367 59	739	-	358 53

Emb.	Réf.	<b>Montants à couper</b>	
		Profil	Longueur
10	361 92	 Profil	Longueur 3 m
10	361 94	 Profil	Longueur 2 m

### Équipements pour armoires consoles Atlantic

5	361 76	<b>Glissières de réglage en profondeur</b> Se placent en position intermédiaire Permettent de réaliser des châssis partiels
10	367 39	<b>Equerres</b> Pour fixation de châssis partiels

### Socles monoblocs RAL 7021

1	363 40	3 ouvertures Hauteur 200 mm Largeur 600 mm
1	363 41	Largeur 800 mm
1	363 43	Largeur 1 200 mm