

**产品特征**

插座

用于传感器

M12接插件

无硅树脂

镀金触点

用于食品工业的卫生及潮湿环境

**电气数据**

电气设计		DC PNP
工作电压	[V]	10...36 DC
电流负载	[A]	4
防护等级		II

**环境条件**

环境温度	[°C]	-25...100, cULus: 温度最大值50 °C
环境温度变化	[°C]	5...100, cULus: 温度最大值50 °C
外壳防护等级		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

**认证/测试**

MTTF	[年]	20027
------	-----	-------

**机械技术数据**

设计		角型
材料体		外壳: PVC 黑色透明的; 密封圈: EPDM
滚花螺母的材料		不锈钢 (316S12)
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm]		0.6...1.5
牵引链适用性		用于灵活应用的弯曲直径: 小的10 x 电缆直径 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大加速度5 m/s <sup>2</sup> 传播速度: 弯曲周期: 扭转应力: > 1百万 ± 180 °/m
重量	[kg]	0.192

**显示器/操作件**

开关状态显示	LED	2 x 黄色
运行	LED	绿色

**电气连接**

接口		PVC电缆 / 5 m; 4 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm
外壳颜色		桔黄色
接线		




 
## EVT007

ADOAH043VAS0005E04

连接技术

### 芯线颜色

BK 黑色  
BN 棕色  
BU 蓝色  
WH 白色

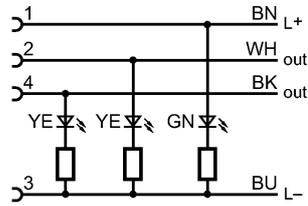

### 注释

包装单位

[件]

1

易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东新区 • 张江张衡路1000弄15号 • 邮编: 201203

Phone 0086-21-3813 4800 • Fax 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — EVT007 — 30.06.2010