



全新WTHA系列热风台的优势！



扫码观看视频介绍

WTHA


WTHA 1【900W】

功能更强大的热风台


操作简便的紧凑型工作台有了可调节智能温度曲线模式，适应返修工艺要求，保证快速安全的性能。

5段预置 / 温度曲线

5段预置可预设体积、温度和时间等参数。激活曲线模式后，预设参数按照选择的先后顺序运行。

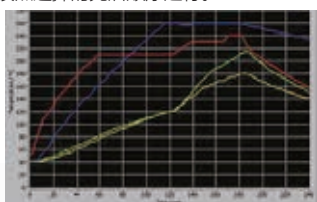

根据匹配的风嘴，提供严谨的热风数据（风量、温度）

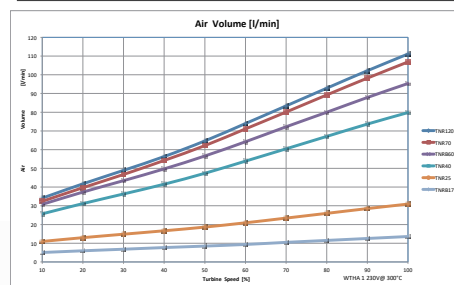

多功能LCD显示器

独特LCD显示器详细显示所有功能概况。可调节背景照明。电量条状图可轻松目测指示焊笔加热的输出功率情况。



新型控制系统

双传感器联接控制使性能加倍。

体积小巧

较一般热风台减少30%体积，更适合桌面摆放

包含一个TNR40圆形风嘴

手指开关

手指开关位于符合人体工程学的手柄上。

弹性硅胶管

90厘米长弹性硅胶管，耐高温、有弹性。

可堆叠，工作区变得格外地易用、整洁

WT 1与WT 1H可相互堆叠，或堆叠在WTHA 1热风台上，节省工作区空间。



WTHA1热风返修台900W(欧标电源)

T0053173699

可选购配件：

T0058768740N	WTHA1发热芯230V替换品
T0058768742N	TNR25圆形风嘴2.5MM用于WTHA
T0058768744N	TNR70圆形风嘴7MM用于WTHA
T0058768745N	TNRB17圆形风嘴1.7MMX45用于WTHA
T0058768746N	TNRB60圆形风嘴6MMX45用于WTHA
T0058768747N	TNA风嘴适配器用于WTHA
T0058768755N	TNMHOT空气测量用风嘴用于WTHA1
T0058768762	硅胶PAD用于WTHA1组件ED