
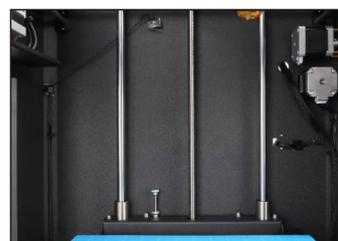
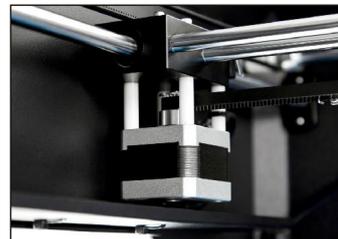


3D PRINTER

CR-5

工业级高精度3D打印机

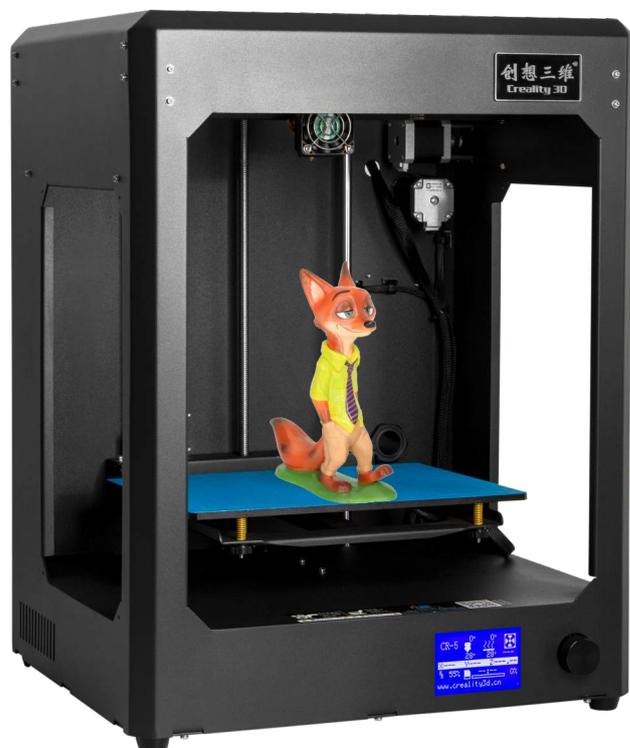

产品参数

打印尺寸	300X225X320mm	打印耗材	PLA/木材/软胶/碳纤维等
机器尺寸	450X400X600mm	耗材直径	1.75mm
包装尺寸	510X450X670mm	热床温度	≤100°C
机器净重	23kg	打印方式	联机或SD卡脱机
包装重量	32.5kg	操作界面	中英文切换
成型技术	FDM熔融沉积成型	支持格式	STL/OBJ/AMF
喷嘴数量	1个	切片软件	Cura/Repetier-Host/Simplify3D
层厚	0.1mm-0.4mm	电脑操作系统	WIN/XP/MAC/Linux/Vista
XY轴定位精度	0.012mm	电源要求	额定电压:115/230V 输出:24V
喷嘴直径	标配0.4mm,可更换0.2/0.3/0.6/0.8mm	额定功率	230W

产品优势

- **化繁为简的机身设计:**机身采用2mm钢板激光切割无缝焊接,高规格烤漆工艺更显美观。
- **断料检测:**耗材耗尽、断开或出现其他异常状况时,自动暂停打印,等接入耗材后继续打印。
- **断电续打:**断电后自动储存打印记录,通电后继续打印,提升模型打印成功率。
- **进口T型丝杆:**精密研磨T型丝杆,进口轴承,保证打印精度。
- **高品质硬件:**采用进口原件,噪音更低,打印更精细。
- **专利喷头设计:**拥有专利喷头,高精密合金打造,出丝更均匀。
- **LED节能灯:**节能环保,观赏不刺眼,方便查看打印效果。
- **远程送料:**减少惯性,有效提高打印速度和稳定性。