



 
Bundelbanden met open sluitkop

- Q-ties uit Polyamide 6.6 standaard (PA66), transparant en zwart



Materiaalspecificatie zie pagina 22.

One step to the web!



Q-tie bundelband



Q-tie bundelbanden: keuze uit een grote variëteit in diverse materialen.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66	naturel (NA)	100	109-00001
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	zwart (BK)	100	109-00030
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66	naturel (NA)	100	109-00004
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	zwart (BK)	100	109-00033
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66	naturel (NA)	100	109-00007
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	zwart (BK)	100	109-00036
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66	naturel (NA)	100	109-00010
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	zwart (BK)	100	109-00039
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66	naturel (NA)	100	109-00012
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	zwart (BK)	100	109-00041
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66	naturel (NA)	100	109-00014
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	zwart (BK)	100	109-00043
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66	naturel (NA)	100	109-00018
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	zwart (BK)	100	109-00047
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66	naturel (NA)	100	109-00020
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	zwart (BK)	100	109-00049
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66	naturel (NA)	100	109-00022
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	zwart (BK)	100	109-00051
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66	naturel (NA)	100	109-00024
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	zwart (BK)	100	109-00053
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66	naturel (NA)	100	109-00026
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	zwart (BK)	100	109-00055
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66	naturel (NA)	100	109-00028
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	zwart (BK)	100	109-00057

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

 


Bundelbanden met open sluitkop

- Q-ties uit Polyamide 6.6 UV-bestendig (PA66W), zwart

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 302.

Meer producten uit de Q-serie vindt u op pagina 77, 78, 256.



Q-tie bundelband



Q-tie bundelbanden: keuze uit een grote variëteit in diverse materialen.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66W	zwart (BK)	100	109-00059
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66W	zwart (BK)	100	109-00062
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66W	zwart (BK)	100	109-00065
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66W	zwart (BK)	100	109-00068
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66W	zwart (BK)	100	109-00070
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66W	zwart (BK)	100	109-00072
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66W	zwart (BK)	100	109-00076
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66W	zwart (BK)	100	109-00078
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66W	zwart (BK)	100	109-00080
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66W	zwart (BK)	100	109-00082
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66W	zwart (BK)	100	109-00084
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66W	zwart (BK)	100	109-00086

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.




Bundelbanden met open sluitkop

- Q-ties uit Polyamide 6.6 hittebestendig (PA66HS), transparant en zwart

Materiaalspecificatie zie pagina 22.



Q-tie bundelband

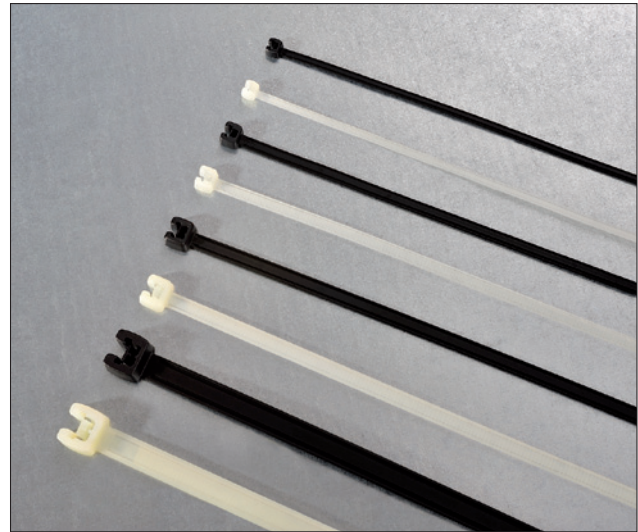

Q-tie bundelbanden: keuze uit een grote variëteit in diverse materialen.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00117
	2,6	105,0	24,0	80	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00088
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00120
	2,6	155,0	40,0	80	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00091
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00123
	2,6	195,0	50,0	80	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00094
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00126
	3,6	160,0	38,0	130	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00097
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00128
	3,6	200,0	50,0	130	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00099
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00130
	3,6	250,0	65,0	130	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00101
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00134
	4,7	210,0	50,0	220	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00105
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00136
	4,7	290,0	75,0	220	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00107
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00138
	4,7	410,0	110,0	220	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00109
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00140
	7,7	300,0	70,0	530	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00111
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00142
	7,7	420,0	110,0	530	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00113
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66HS	naturel (NA)	100	109-00144
	7,7	520,0	130,0	530	PA66HS	zwart (BK)	100	109-00115

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

 



Bundelbanden met open sluitkop

- Q-ties uit Polyamide 6.6 standaard (PA66), diverse kleuren

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 302.

Meer producten uit de Q-serie vindt u op pagina 77, 78, 256.

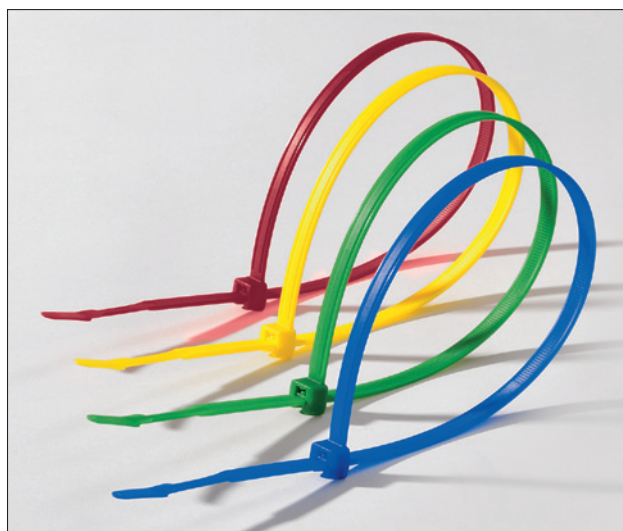

Q-tie bundelband

Q-ties in diverse kleuren zijn ideaal voor het gelijktijdig bundelen en markeren.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66	blauw (BU)	100	109-00147
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	bruin (BN)	100	109-00146
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	geel (YE)	100	109-00150
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	groen (GN)	100	109-00148
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	rood (RD)	100	109-00149
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66	blauw (BU)	100	109-00152
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	bruin (BN)	100	109-00151
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	geel (YE)	100	109-00155
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	groen (GN)	100	109-00153
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	rood (RD)	100	109-00154
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66	blauw (BU)	100	109-00157
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	bruin (BN)	100	109-00156
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	geel (YE)	100	109-00160
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	groen (GN)	100	109-00158
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	rood (RD)	100	109-00159
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66	blauw (BU)	100	109-00162
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	bruin (BN)	100	109-00161
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	geel (YE)	100	109-00165
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	groen (GN)	100	109-00163
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	rood (RD)	100	109-00164
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66	blauw (BU)	100	109-00167
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	bruin (BN)	100	109-00166
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	geel (YE)	100	109-00170
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	groen (GN)	100	109-00168
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	rood (RD)	100	109-00169

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Bundelbanden met open sluitkop

- Q-ties uit Polyamide 6.6 standaard (PA66), diverse kleuren

**Materiaalspecificatie
zie pagina 22.**

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66	blauw (BU)	100	109-00172
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	bruin (BN)	100	109-00171
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	geel (YE)	100	109-00175
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	groen (GN)	100	109-00173
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	rood (RD)	100	109-00174
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66	blauw (BU)	100	109-00182
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	bruin (BN)	100	109-00181
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	geel (YE)	100	109-00185
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	groen (GN)	100	109-00183
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	rood (RD)	100	109-00184
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66	blauw (BU)	100	109-00187
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	bruin (BN)	100	109-00186
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	geel (YE)	100	109-00190
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	groen (GN)	100	109-00188
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	rood (RD)	100	109-00189
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66	blauw (BU)	100	109-00192
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	bruin (BN)	100	109-00191
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	geel (YE)	100	109-00195
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	groen (GN)	100	109-00193
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	rood (RD)	100	109-00194
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66	blauw (BU)	100	109-00197
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	bruin (BN)	100	109-00196
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	geel (YE)	100	109-00200
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	groen (GN)	100	109-00198
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	rood (RD)	100	109-00199
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66	blauw (BU)	100	109-00202
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	bruin (BN)	100	109-00201
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	geel (YE)	100	109-00205
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	groen (GN)	100	109-00203
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	rood (RD)	100	109-00204
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66	blauw (BU)	100	109-00207
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	bruin (BN)	100	109-00206
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	geel (YE)	100	109-00210
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	groen (GN)	100	109-00208
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	rood (RD)	100	109-00209

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.