

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke RS PRO

Leverandørens adresse: RS PRO Compliance, Birchington Road, Corby, Northamptonshire, NN17 9RS, United Kingdom

Modelidentifikation: 815-5625

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	no		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	MLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej


Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	21	Energieffektivitetsklasse	F
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 600 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	6 500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	19,7	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,26
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	85


De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	1 040	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	580		
	Dybde	90		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,310 0,330
Parametre for retningsbestemte netspændingslysilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		617	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	33
Parametre for LED- og OLED-lysilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		15	Overlevelseshæder	1,00
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,95		
Parametre for LED- og OLED-netspændingslysilder:				
Faseforskydningsfaktor (cos ϕ 1)		0,92	Farvekonsistens i McAdam-ellipser	4
Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug		-(b)	Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)	-
Flimmer (Pst LM)		0,0	Stroboskopeffekt (SVM)	0,0

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

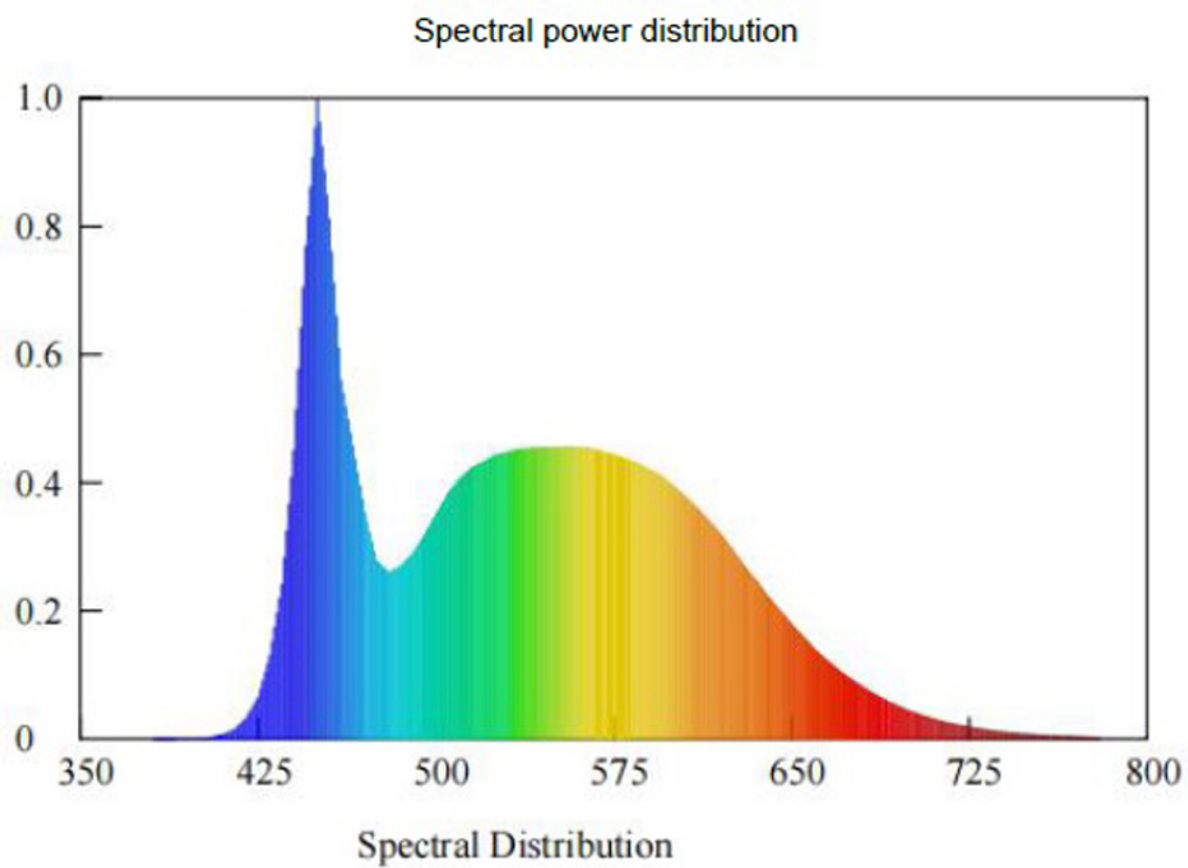

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 13/05/2015

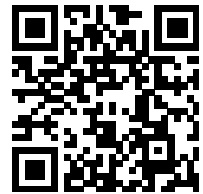

EPREL-registreringsnummer: 1804151

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1804151>

Leverandør: RS Components (Fabrikant)

Websted: de.rs-online.com/web/

Kundeservice:

Navn: RS PRO Compliance

Websted: uk.rs-online.com

E-mail: RSPROcompliance@rs.rsgroup.com

Telefon: 01536405069

Adresse:

Birchington Road, Corby, Northamptonshire, NN17 9RS, United Kingdom