


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

请勿对产品进行新的研发。

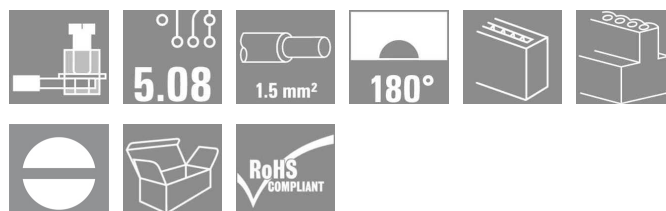

压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	BLZ 5.08/05/180 SN OR BX
订货号	1526760000
版本	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装
GTIN (EAN)	4008190052287
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12
包装	盒装
状态文本	本文件在以后将不再提供。
废止日期	2015-12-31
替代产品	1943610000

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据**尺寸及重量**

净重 7.77 g

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	导线连接方式	压线框联接
导线出线方向	180°	间距 mm (P)	5.08 mm
间距 inch (P)	0.2 inch	回路数	5
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5	相关标准	DIN 5264
最小拧紧力矩	0.4 Nm	最大拧紧力矩	0.5 Nm
压接螺钉	M 2.5	剥线长度	7 mm
L1 (mm)	20.32 mm	L1 (inch)	0.8 inch
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20	防触电保护 (按照DIN VDE 57106)	手指安全保护

可联接导线

最小压接面积	0.13 mm ²	最大压接面积	3.31 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	2.5 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	2.5 mm ²
最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	0.2 mm ²	最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	2.5 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	2.5 mm ²
塞规a x b或ø (EN 60999)	2.8 mm x 2.0 mm; 2.4 mm		

材料

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	Cu-Leg
插针镀层	镀锡	插针材料	Cu-Leg
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	19 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	14.5 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	16 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	12.5 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V	额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	4 kV
瞬时耐电流	3 x 1 s, 120 A		

额定数据 (CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG,	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 12		

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据**额定数据 (UL 1059)**

机构				额定电压 (使用组 B)	
				300 V	
额定电流 (使用组 B)	15 A			额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A			导线最小压接面积, AWG	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 12				

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

说明

提示	• Additional colours on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
----	---


认证

认证	
ROHS	一致

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

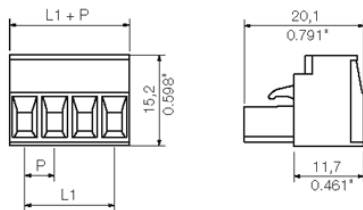

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLT 5.08B



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLT 5.08/05/180B SN OR BX	1611740000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装	4008190192624	50 个	IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/180F 3.2SN BK BX	1820770000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248317639	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/05/180F 1.5SN BK BX	1837330000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248345922	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/180B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/05/180B SN OR BX	1710240000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190319557	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

SL-SMT 5.00/90LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.00/05/90LF 1.5SN BK BX	1797260000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248238040	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.00/05/90LF 3.2SN BK BX	1840380000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248351220	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/90LF 1.5 SN BK RL	1775264001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248167814 350 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/180LF 1.5SN BK BX	1776392001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248159178 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/05/180LF 3.2SN BK BX	1838470000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248348534 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/180LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/180LF 1.5 SN BK RL	1776394001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248163618 250 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDV-THR 5.08/10/180F 3.2SN BK BX	1828800000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335480	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDV-THR 5.08/10/180F 1.5SN BK BX	1828920000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335619	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/90B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/05/90B SN OR BX	1673580000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190435295	50 个	IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

SL 5.08/90B



焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/05/90B 3.2SN OR BX	1510660000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊接, 5.08 mm, 回路数: 5, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190121372	50 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**SL-SMT 5.00/90LF Tape**

耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.00/05/90LF 1.5SN BK RL	1797780000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248239788 350 个 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

SL 5.00/90B

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.00/05/90B 3.2SN OR BX	1580890000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 4008190042578 50 个 燕尾槽, 焊连接, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/05/135B 3.2SN OR BX	1605560000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190089948	50 个	IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SLZF 5.08/270B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/05/270B SN OR BX	1706170000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 270°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248198030	50 个	IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/90LF 3.2SN BK BX	1780440000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248165766 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/05/90LF 1.5SN BK BX	1775262001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248157242 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL 5.08/180B



焊接插座, 进线方向为 180 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/05/180B 3.2SN OR BX	1519860000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190014094 50 个		IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/180FI




弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/05/180FI SN OR BX	1846540000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362844	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SLS 5.08/180B

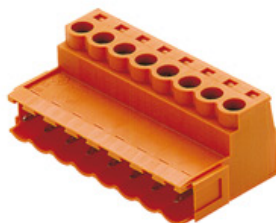

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/05/180B SN OR BX	1627270000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190199784	50 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDV-THR 5.08/10/180FLF 1.5SN BK BX	1829160000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335855	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDV-THR 5.08/10/180FLF 3.2SN BK BX	1829040000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335732	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SL-SMT 5.08/90F Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/90F 3.2SN BK BX	1837660000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248347476	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**SLS 5.08/180F**

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/05/180F SN OR BX	1846390000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362097	50 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

SLZF 5.08/180F

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/05/180F SN OR BX	1846970000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248363131	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**SLS 5.08/180FI**

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。


- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/05/180FI SN OR BX	1846240000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362523	50 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

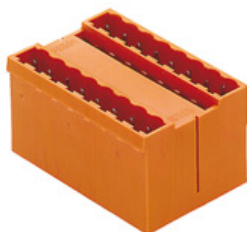配套的接插件 (完全可插拔)**SLD 5.08/180G**

针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD	1602420000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4008190077129 50 个			IEC: 400 V / 11 A	盒装
5.08/10/180G		焊连接, 5.08 mm, 回路数:			UL: 300 V / 10 A	装
3.2SN OR BX		10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装				

SLD 5.08/90G

针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD	1601820000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190091026 50 个		IEC: 400 V / 11 A	盒装
5.08/10/90G					UL: 300 V / 10 A	装
3.2SN OR BX						

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/180



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/05/180 3.2SN OR BX	1517560000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊 4008190145170 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SLS 5.08/180 SN



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/05/180 SN OR BX	1627120000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 4008190199630 50 个 mm, 回路数: 5, 180°, 压线 框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装			IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**SL-SMT 5.08/90G Tape**

耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/90G 1.5 SN BK RL	1775034001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248167753 350 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

SL-SMT 5.08/180G Tape

耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/180G 1.5 SN BK RL	1775954001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248160143 250 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLZF 5.08/180



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/05/180 SN BK BX	1709630000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190318932	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
SLZF 5.08/05/180 SN OR BX	1709400000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190390167	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SL 5.08/90



焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/05/90 3.2SN OR BX	1508360000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190131241	50 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**SL-SMT 5.08/90G Box**

耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/90G 3.2SN BK BX	1780210000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248165537 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/05/90G 1.5SN BK BX	1775032001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248156092 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL-SMT 5.08/180G Box

耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/180G 3.2SN BK BX	1838240000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248348305 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/05/180G 1.5SN BK BX	1775952001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248158942 50 个 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


配套的接插件 (完全可插拔)**SL-SMT 5.08/90 Tape**

耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/90 1.5 SN BK RL	1774794001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248167685 350 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

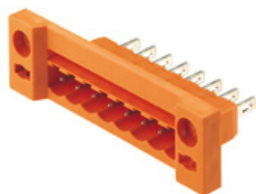SLDF 5.08

穿墙式插座带可选式锁定功能, 适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDF 5.08 L/F 5 SN OR BX	1599160000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 4008190079970 50 个 回路数: 5, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装			IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDF 5.08 L/F 5 SN BK BX	1635770000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 4008190264208 50 个 回路数: 5, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装			IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.00/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.00/05/90 4.5SN BK BX	1626020000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190197322 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL 5.00/05/90 3.2SN OR BX	1571160000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190128463 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL-SMT 5.08/180 Tape



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/180 1.5 SN BK RL	1775634001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248159611 250 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90 Box



耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/90 1.5SN BK BX	1774792001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248155828 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/05/90 3.2SN BK BX	1779980000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248165308 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL 5.08/135



焊接插座, 进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/05/135 3.2SN OR BX	1603090000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190013912 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/05/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**SL-SMT 5.08/180 Box**

耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/05/180 3.2SN BK BX	1838010000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248348077 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/05/180 1.5SN BK BX	1775632001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248157570 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

