

## ECO PRO CL P 30 W 230 V E27

HALOGEN ECO PRO CLASSIC P | Halogenlampen, klassische Miniball-Form



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ( $R_a : 100$ )



---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten

Nennleistung	30.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	30.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00
Energieverbrauch	30 kWh/1000h

### Photometrische Daten


Nennlichtstrom	405 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	405 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

---

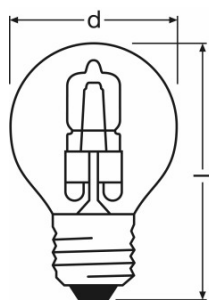

---

### Produktgrafik

Durchmesser	45.0 mm
Gesamtlänge	74.0 mm
Länge	74.0 mm

## Produktdatenblatt

Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	60.0 mm
Außenkolben	P45

### Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

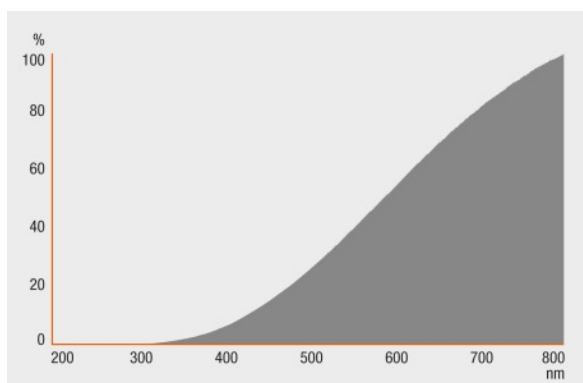

### Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	E27
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

### Zertifikate & Standards

## Produktdatenblatt

<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
-------------------------------	---

### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGSP/C/UB-30-230-E27-60
<b>Bestellnummer</b>	64542 P PRO 30W

---

### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4008321998286	-	8327118	4730102	-

---

## Verpackungsinformationen

---

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321998286	ECO PRO CL P 30 W 230 V E27	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 77 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4008321998293	ECO PRO CL P 30 W 230 V E27	Versandschachtel 20	193 mm x 85 mm x 235 mm	3.86 dm <sup>3</sup>	590.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.