


## FASCETTE PER CABLAGGI

**765 EN**

LVD 2014/35/EU

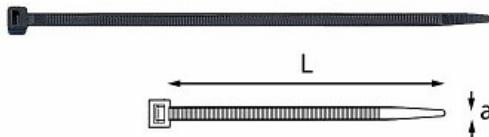

- Materiale: Poliammide 6.6
- Eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi
- Buona resistenza agli elementi basici
- Limitata tenuta agli acidi
- Non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati
- Confezione da 100 pezzi

Autoestinguenza

UL 94 - V2

Assorbimento umidità

2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H)

Temperatura di installazione (°C)

-10°C ÷ 60°C

Temperatura di utilizzo (°C)

-40°C ÷ 85°C

### Dettagli famiglia

Codice	axL mm	Ø max
U07650051	2,5x98	21
U07650052	3,6x140	35
U07650053	4,8x178	45
U07650054	4,8x200	50
U07650055	4,8x290	79
U07650056	4,8x360	100

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	axL mm	Ø max
U07650057	7,8x240	63
U07650058	7,8x365	100
U07650059	7,8x750	200
U07650060	2,6x135	32
U07650061	2,6x200	52
U07650062	3,6x200	50
U07650063	3,6x290	80
U07650064	7,8x540	158

## Serie / Configurazioni

### Articoli



496 H2 - Assortimento ELETTROTECNICA (85 pz)