


单  
LED

分销方  
Rs-online



10-  
2603.3178K

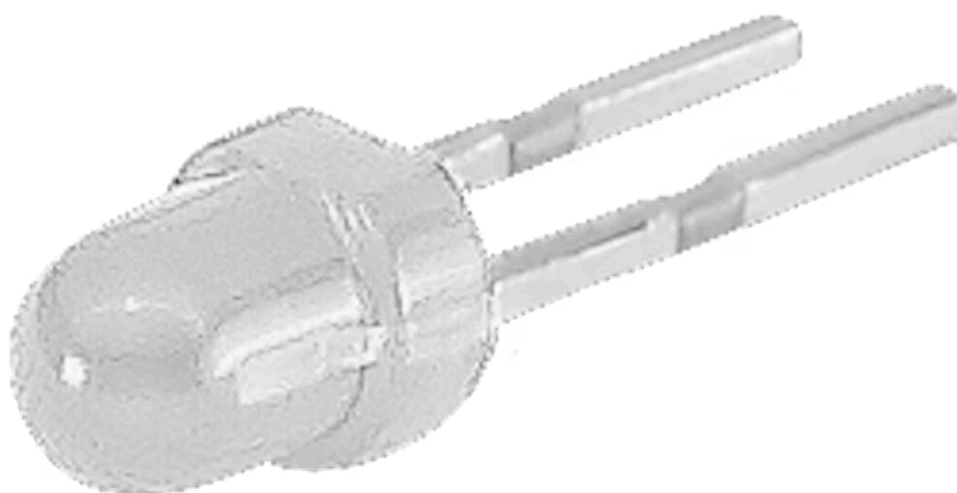

<https://rs-online.eao.com/component/10-2603.3...>

您的产品:

---



## 10-2603.3178K 单LED

### 操作

发光颜色: 白色

### 电气特性

工作电压: 3.2 V DC

工作电流: 20 mA

光亮度: 4600 mcd

### 机械特性

重量: 0.001 kg

### 证书

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

### 其他

简述: 单LED, T1双针, 白色, 3.2 V DC

照明种类: 单LED

提示: 有关LED元件安装信息, 请参阅应用指南, LED极性  
发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。

针: 最大长度: 8mm

接线图:

X+



y-