

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



19-030.005



<https://rs-online.eao.com/component/19-030.00...>

お客様の製品:

---



## 19-030.005 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 9 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 8 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2 x 0.5 mm
重量:	0.002 kg

### 周辺条件

使用温度:	- 25 °C ~ + 45 °C フィラメントランプ使用時, - 25 °C ~ + 65 °C LED付き, ブロックとして取り付け、熱を自由に逃がせることを確認
-------	---

### 認証

<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant

### その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 8 mm, Ø 9 mm, 丸形, 黒, プラスチック, プラグイン端子, 2 x 0.5 mm

内部寸法: Ø 7,3 mm


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

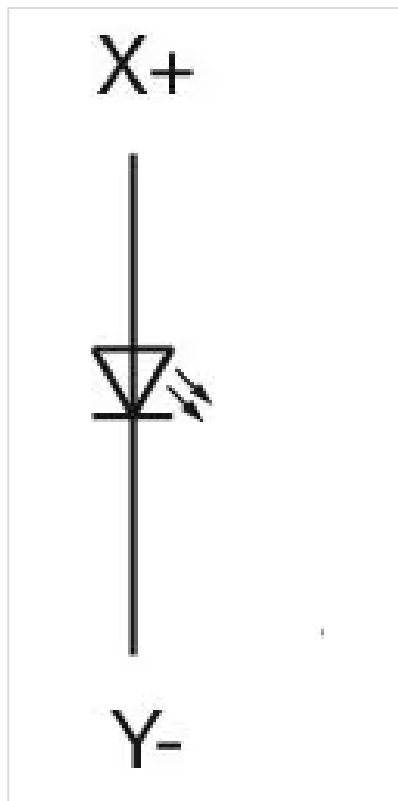


コンポーネント レイアウト:

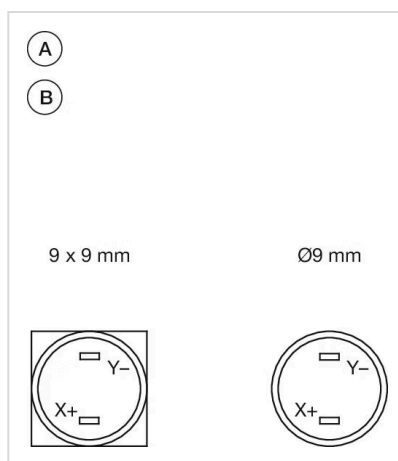

A = 端子 (リア)  
 B = インジケータライト

マウントカットアウト:

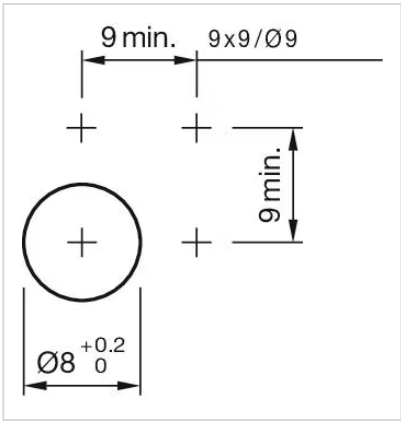

寸法図:

