

FICHE PRODUIT

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION | Appareil d'entrée DALI-2, détecteur de présence infrarouge avec détection de mouvement 16x3 m



Zones d'application

- Couloirs
- Escaliers

Avantages du produit

- Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx
- Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort
- Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
- Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI
- Peut être intégré aux systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiment prenant en charge les détecteurs DALI-2
- Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI
- Comprend un accessoire d'obturation pour optimiser la zone de détection du détecteur

Caractéristiques du produit

- Détecteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour installation au plafond
- La détection de présence via Indice de résistance passif
- Hauteur de détection jusqu'à 4 m
- Large zone de détection pour les applications de couloir jusqu'à 40x5 m
- Affichage LED des fonctions

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,10 W
Tension nominale	10...22,5 V
Fréquence du réseau	0 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	105,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	66.00 mm
Largeur	105,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	105.00 mm
Hauteur	67,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	67.00 mm
Diamètre	105,00 mm
Section du câble au primaire	1.0...2.5 mm ²
Longueur à dénuder, côté primaire	6...8 mm
Poids du produit	119,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Température maximale au point de test	75 °C
Plage de température au point Tc	-20...+45 °C

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI-2
Hauteur maximale d'installation	4 m
Zone de détection	40x5 m
Zone max. de détection de présence	40x5 m
Angle de détection	360 °

Type d'installation	Encastré
Plage de foncion. capteur de luminos.	5...2000 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Montage en saillie via SENSOR CM KIT

TÉLÉCHARGEMENTS

 


Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Déclarations de conformité	SENSOR DALI 2 LS PD

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075843868	Etui carton fermé 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	229.00 g	1.44 dm ³
4058075843875	Carton de regroupement 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6316.00 g	44.02 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

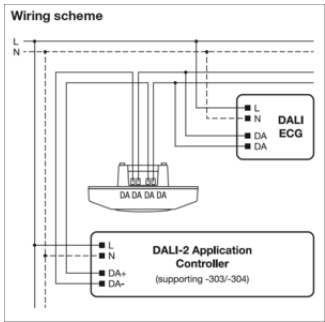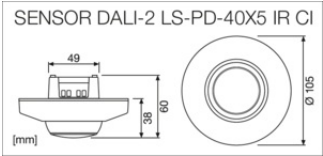

Références / Liens

– Pour plus d'informations, voir www.ledvance.com/light-management-systems

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.