

Türkupplungs-Drehantrieb IP64 NOT-AUS, Baugröße S00...S3 130 mm Welle



Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Türkupplungs-Drehantrieb
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Ausführung des Produkts		NOT-AUS-Türkupplungs-Drehantrieb
Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs		kurze Welle
Eignung zur Verwendung		Leistungsschalter S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig		IP64
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +70
Schalzhäufigkeit maximal	1/h	15
Farbe des Betätigungselements		rot / gelb






Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Einbaulage		beliebig
Befestigungsart		Schraubbefestigung
Breite	mm	66
Höhe	mm	66
Tiefe	mm	50

Länge	mm	130
Durchmesser	mm	22,5
einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen		
• vorwärts	mm	0
• rückwärts	mm	0
• aufwärts	mm	0
• seitwärts	mm	0
• abwärts	mm	0

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis

CE / UL / CSA

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CSA	 UL	 EAC	 EG-Konf.
		Typrüfbescheinigung/Werkszeugnis	 ABS

sonstiges

[Bestätigungen](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2926-0C>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2926-0C>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2926-0C&lang=de

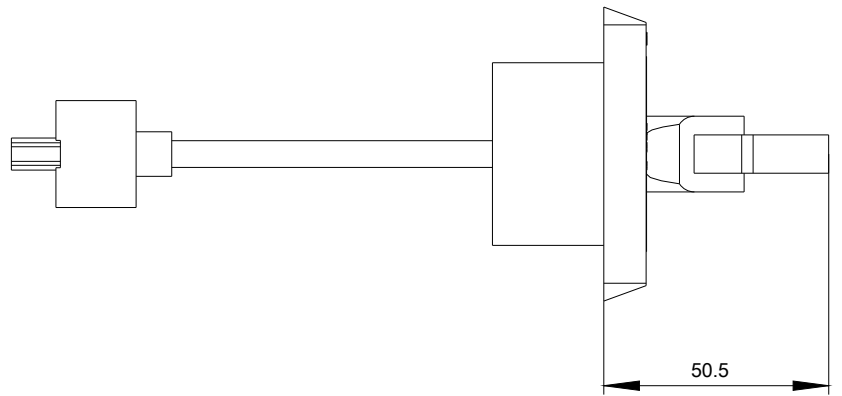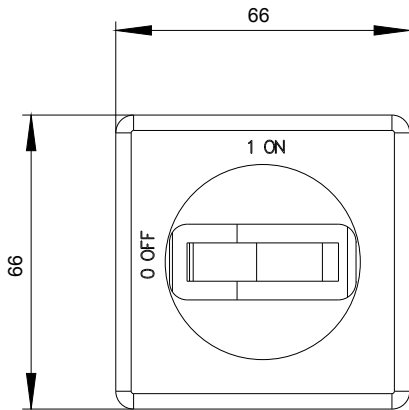

letzte Änderung:

20.01.2019