



Datenblatt


DEUTSCH

# RS Pro Grau F2000 Terminal Halogenfrei Verdrahtungskanäle W30XH30


RS Stock No: 136-9131




Bauhöhe 30

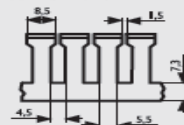


Bauhöhe 60

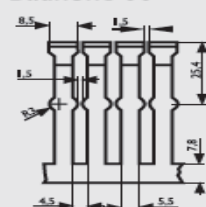


Bauhöhe 100

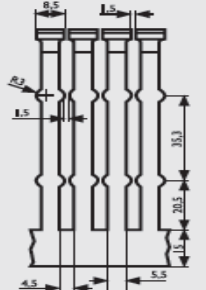

Bauhöhe 40

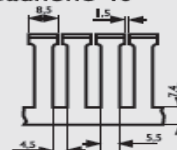

Bauhöhe 80

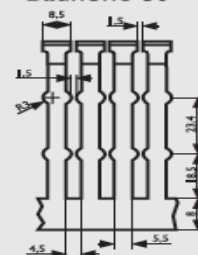

RS Pro F 2000 halogenfrei Verdrahtungskanäle entsprechen der DIN EN 50085. Diese Serie wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt.

Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei. Temperaturbeständigkeit -25° C bis + 90° C.


#### Besondere Merkmale:

- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
- Farbe: grau, RAL 7035


RS Pro F 2000 halogenfree Control Panel Trunkings in accordance with DIN EN 50085. This series is made of halogenfree plastic, in accordance with VDE 0472, part 815. In case of a fire this material does not set free any toxic gases. Temperature-resistant -25° C up to +90° C.

#### Specific Features:

- cover contour 90°
- cable hold-back noses from installation height 60 mm onwards
- colour: grey, RAL 7035

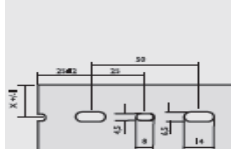

Bis Breite 60 mm  
Up to width 60 mm

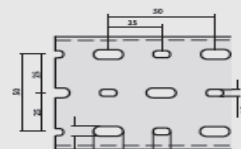

Ab Breite 80 mm  
Width 80 mm upwards

# Datenblatt

Nennmaß Nominal Size	Innenmaße Interior Dimensions	Nutzungsquerschnitt Cross section	Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60 % Quantity of Cables with Filling Capacity of 60 %	VE / m PU / m	Art.-Nr. Art.-No.
B x H / W x H in mm	B x H / W x H in mm	in mm <sup>2</sup> (100%)	2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4		
30 x 30	27 x 27	729	15	64	7358-1
25 x 40	22 x 37	814	22	68	7359-1
40 x 40	37 x 37	1.347	40	52	7361-1
60 x 40	56 x 37	2.035	62	40	7362-1
25 x 60	22 x 56	1.232	34	60	7369-1
40 x 60	36 x 56	2.027	61	48	7371-1
60 x 60	56 x 56	3.080	94	36	7372-1
80 x 60	76 x 56	4.200	130	32	7373-1
25 x 80	22 x 76	1.672	55	56	7379-1
40 x 80	36 x 76	2.721	96	40	7381-1
60 x 80	56 x 76	4.180	156	36	7382-1
80 x 80	76 x 76	5.700	215	24	7383-1
100 x 80	96 x 76	7.296	275	24	7384-1
120 x 80	115 x 76	8.755	318	16	7385-1
30 x 100	26 x 96	2.477	96	32	7390-1
40 x 100	36 x 96	3.398	115	24	7393-1
60 x 100	56 x 96	5.280	187	32	7391-1
80 x 100	76 x 96	7.200	264	20	7394-1
100 x 100	96 x 96	9.139	324	16	7392-1