

## Universal Steckdosenleiste 6-fach

Art-Nr.: 0200x00062301 (1,5 m Zul.) | 0200x00062303 (3 m Zul.) | 0200x00062305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

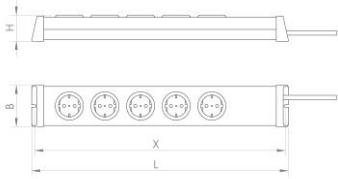
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

VDE geprüft



## Universal Steckdosenleiste 6-fach

### Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20° bis + 65°C		   
		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0200x00062301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0200x00062303 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0200x00062305 (5 m Zul.)	EAN 401209602436 1 EAN 401209602439 2 EAN 401209600303 8	VPE 25 VPE 20 VPE 15
		462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß