


C 16-3

Gehäusegröße 2
Kabel Dosen

Shell size 2
Female cable connectors


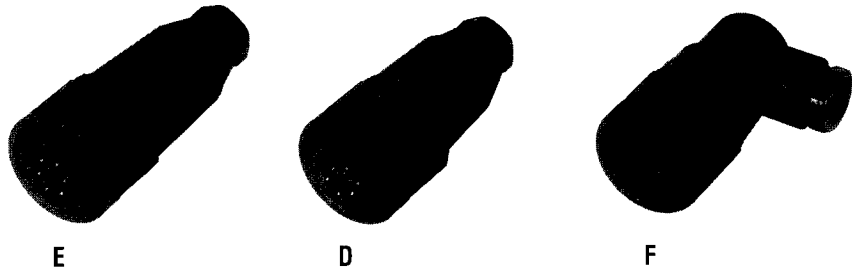


Beschreibung Description	Maßzeichnung Drawing	Polzahl No. of cont.	Kontakte ²⁾ Contacts ²⁾	Bestellnummer/Part No. Kabeldurchmesser ³⁾ /Cable outlet ³⁾		
				PG 13,5	PG 16	PG 21
Kabeldose, Bauform E, 5 + PE Schraubanschluß, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ Female cable connector, style E, 5 + PE screw termination, 12 + PE-, 14 + PE and 19 + PE-version without contacts ¹⁾		5 + PE	-	C016 20E005 103 2	C016 20E005 104 2	C016 20E005 105 2
		12 + PE	9 x .N 02 016 00... 4 x .N 02 025 00...	C016 10E012 003 2	C016 10E012 004 2	C016 10E012 005 2
		14 + PE	4 x .N 02 015 00... 11 x .N 02 016 00...	C016 10E014 003 2	C016 10E014 004 2	C016 10E014 005 2
		19 + PE	.N 02 015 00...	C016 10E019 003 2	C016 10E019 004 2	C016 10E019 005 2
Kabeldose, Bauform D, 5 + PE Schraubanschluß, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ Female cable connector, style D, 5 + PE screw termination, 12 + PE-, 14 + PE and 19 + PE-version without contacts ¹⁾		5 + PE	-	C016 20D005 103 2	C016 20D005 104 2	-
		12 + PE	9 x .N 02 016 00... 4 x .N 02 025 00...	C016 10D012 003 2	C016 10D012 004 2	-
		14 + PE	4 x .N 02 015 00... 11 x .N 02 016 00...	C016 10D014 003 2	C016 10D014 004 2	-
		19 + PE	.N 01 015 00...	C016 10D019 003 2	C016 10D019 004 2	-
Kabeldose, Bauform F, 5 + PE Schraubanschluß, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ Female cable connector, style F, 5 + PE screw termination, 12 + PE-, 14 + PE and 19 + PE-version without contacts ¹⁾		5 + PE	-	-	C016 20F005 104 2	-
		12 + PE	9 x .N 02 016 00... 4 x .N 02 025 00...	-	C016 10F012 004 2	-
		14 + PE	4 x .N 02 015 00...	-	C016 10F014 004 2	-
		19 + PE	.N 02 015 00...	-	C016 10F019 004 2	-

C 16-3

Gehäusegröße 2
Gerätestecker

Shell size 2
Male receptacle

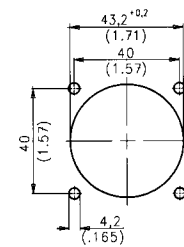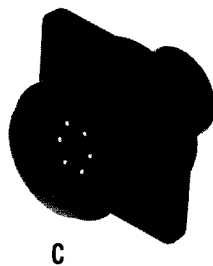

Montageausschnitt / Panel cutout

Beschreibung Description	Maßzeichnung Drawing	Polzahl No. of cont.	Kontakte ²⁾ Contacts ²⁾	Bestellnummer Part No.
Gerätestecker, Bauform C, 5 + PE Schraubanschluß, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ Male receptacle, style C, 5 + PE screw termination, 12 + PE-, 14 + PE and 19 + PE-version without contacts ¹⁾		5 + PE	-	C016 20C005 100 2
		12 + PE	9 x .N 01 016 00... 4 x .N 01 015 00...	C016 10C012 000 2
		14 + PE	4 x .N 01 015 00... 11 x .N 01 016 00...	C016 10C014 000 2
		19 + PE	.N 01 015 00...	C016 10C019 000 2

¹⁾ Crimpkontakte bitte separat bestellen, siehe Seite 30/31. / Please order crimp contacts separately, see page 30/31.

²⁾ Bestellnummernsystem für Crimpkontakte, siehe Seite 32 / Part No system for crimp contacts, see page 32.

³⁾ Kabelausgang in mm, siehe Seite 32. / Cable outlet in mm, see page 32.