



# 3956

Axialfläkt AC 92x92x25 mm



## Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt AC 92x92x25 mm
Spänning	230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	11 W
Märkström	60 mA
Varvtal	2650 rpm
Luftflöde	16.40 l/s
Luftflöde	59.0 m3/h
Luftflöde	34.7 CFM
Temperaturområde	-40...+80 °C
Blåsriktning	Utlöpp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	AC innerrotormotor av skärmpolstyp.
Motorskydd / Skydd	Impedansskydd mot överbelastning.
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Plast PA
Hölje	Metall
Elektrisk anslutning	Ansluts via två flatstift 2,8 x 0,5 mm. Höljet försett med fäste för jordanslutning M4.
Ljudtryck	35.0 dB(A)
Ljudeffekt	4.7 Bel
Livslängd L10	55000 tim 40 °C / 20000 tim 80 °C
Uppfyllda standarder	VDE, UL, CSA
Storlek	92x92x25 mm
Vikt	280 g
Art.nr	9282708100

Se [www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se) för uppdaterad information




# 3956

Axialfläkt AC 92x92x25 mm

## Tillbehör till 3956

Benämning	Art.nr	Information
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt, 600 mm, AC-fläktar
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt, 1000 mm, AC-fläktar
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt, 2000 mm, AC-fläktar
LZ127	9920127000	Kabel med stiftkontakt, 1600 mm, AC-fläktar
FF365A/45	4620106	Plastgaller med filter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Skyddsgaller plast 92x92 mm, skruvas fast
MFG092	4620204	Skyddsgaller metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Skyddsgaller EMC 92x92 mm

## Diagram

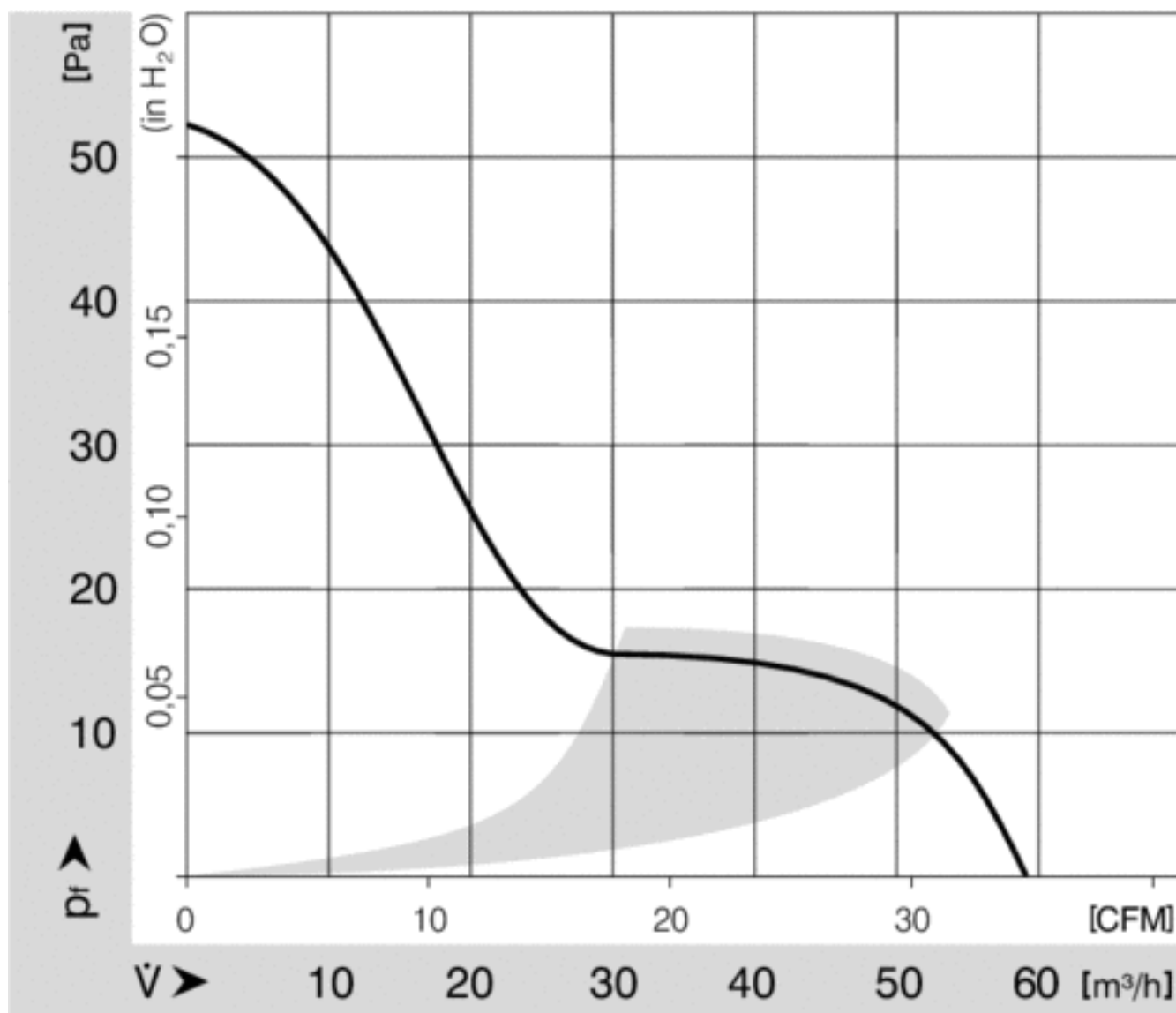





# 3956

Axialfläkt AC 92x92x25 mm

## Kontakt

**ebm-papst AB**

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

[info@ebmpapst.se](mailto:info@ebmpapst.se)

[www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se)