

# Détecteurs photoélectriques

 
## Accessoires

### Références


Encombresments :  
pages 30180/5 à 30180/7




XUZ-Ci i




XUZ-C50

 


XUZ-C24

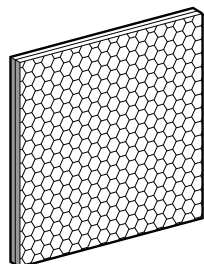


XUZ-C100

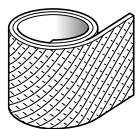


XUZ-B0i

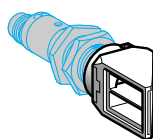


XUB-Z01

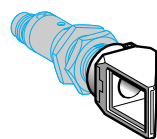

XUB-Z02

 

XUP-Z01

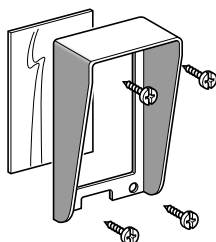

XUZ-D02

### Réflecteurs (pour détecteurs système réflex)

Désignation	Dimensions	Référence	Masse kg
<b>Réflecteurs</b> pour portées standard	Ø 16 mm	<b>XUZ-C16</b>	0,002
	Ø 21 mm	<b>XUZ-C21</b>	0,002
	Ø 31 mm	<b>XUZ-C31</b>	0,005
	Ø 39 mm	<b>XUZ-C39</b>	0,010
	Ø 80 mm	<b>XUZ-C80</b>	0,030
<b>Réflecteur</b> pour portées standard et portées proches	50 x 50 mm	<b>XUZ-C50</b>	0,020
<b>Réflecteur</b> pour portées proches	24 x 21 mm	<b>XUZ-C24</b>	0,010
<b>Réflecteur</b> pour longues portées	100 x 100 mm	<b>XUZ-C100</b>	0,035
<b>Bandes réfléchissantes adhésives</b> (1) (sauf pour systèmes réflex polarisés)	Largeur : 25 mm Épaisseur : 0,2 mm	Longueur : 1 m	<b>XUZ-B01</b> 0,015
		Longueur : 5 m	<b>XUZ-B05</b> 0,075
<b>Bandes réfléchissantes adhésives</b> (1) (adaptées pour systèmes réflex polarisés)	Largeur : 25 mm Épaisseur : 0,5 mm	Longueur : 1 m	<b>XUZ-B11</b> 0,020
		Longueur : 5 m	<b>XUZ-B15</b> 0,085

### Accessoires pour renvoi du faisceau à 90°

Désignation	Utilisation pour	Référence	Masse kg
<b>Pièces d'adaptation</b> (2)	Détecteurs Osiris, design 18 (systèmes réflex et proximité)	<b>XUB-Z01</b>	0,015
	Détecteurs Osiris, design 18 (système barrage)	<b>XUB-Z02</b>	0,015
	Détecteurs XUP (systèmes barrage et réflex)	<b>XUP-Z01</b>	0,015

### Pare-soleil (avec vis de fixation)

Désignation	Utilisation pour	Référence	Masse kg
<b>Avec vitre de protection</b>	Détecteurs XUE et XUR	<b>XUZ-D02</b>	0,010
<b>Sans vitre de protection</b>	Détecteurs XUE et XUR	<b>XUZ-D01</b>	0,005

(1) Utilisation à température ambiante maximale de + 50 °C.

(2) Attention, l'utilisation de la pièce d'adaptation pour renvoi à 90° divise par 2 la portée utile du détecteur.


# Détecteurs photoélectriques

## Accessoires

### Références


Encombresments :  
pages 30180/5 à 30180/7

#### Accessoires de fixation

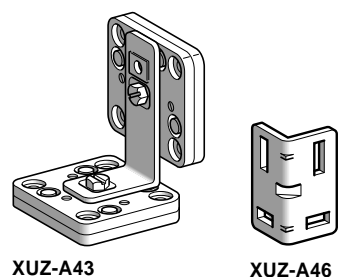


XUZ-A43

XUZ-A46

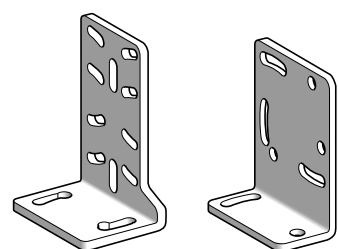


XUL-Z41

XUZ-A41

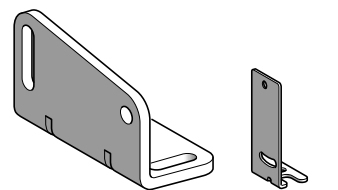


XUZ-A44

XUZ-A47

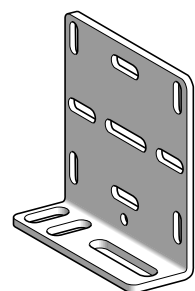


XUZ-A49

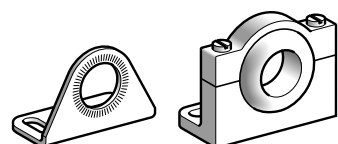

XUZ-A118

XUZ-A218

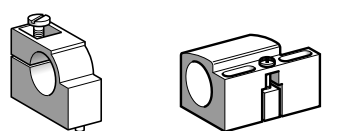

XSA-Z11 I

XSZ-B11 I

Désignation	Utilisation pour	Référence	Masse kg
<b>Equerre en plastique</b>	Détecteurs XUP et XUM-Li i i i i S	<b>XUZ-A46</b>	0,010
<b>Equerres métalliques</b>	Détecteurs XUL	<b>XUL-Z41</b>	0,050
	Détecteurs XUJ	<b>XUZ-A41</b>	0,050
	Détecteurs XUJ (1)	<b>XUZ-A43</b>	0,050
	Détecteurs XUE	<b>XUZ-A44</b>	0,135
	Détecteurs XUM	<b>XUZ-A47</b>	0,010
	Détecteurs XUJ-L et XUJ-B	<b>XUZ-A49</b>	0,120
	Détecteurs XUI (Ø 18 mm)	<b>XUZ-A118</b>	0,045
<b>Bride en plastique, réglable, à rotule</b>	Détecteurs XUI (Ø 18 mm)	<b>XUZ-A218</b>	0,035
<b>Brides en plastique (avec vis de blocage)</b>	Détecteurs XUA (Ø 8 mm)	<b>XSA-Z108</b>	0,007
		<b>XSZ-B108</b>	0,006
	Détecteurs XUI (Ø 18 mm)	<b>XSA-Z118</b>	0,020
		<b>XSZ-B118</b>	0,010
	Détecteurs XUT	<b>XSA-Z130</b>	0,030
		<b>XSZ-B130</b>	0,020
	Fibres optiques XUF-S0810	<b>XSA-Z145</b>	0,005
	Fibres optiques XUF-S2510	<b>XSA-Z155</b>	0,005
	Fibres optiques XUF-S0210	<b>XSA-Z185</b>	0,005
<b>Lot de 2 écrous en plastique</b>	Détecteurs XUI (Ø 18 mm)	<b>XSA-Z318</b>	0,004

(1) Avec réglage sur 360°


# Détecteurs photoélectriques

Accessoires, éléments séparés de rechange

Références


Encombres :  
pages 30180/5 à 30180/7

## Dispositifs de protection

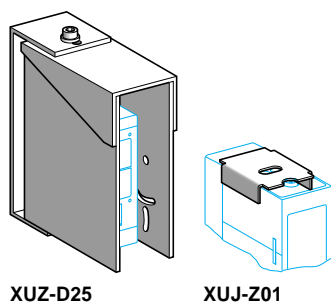


XUZ-D25


XUZ-Z01

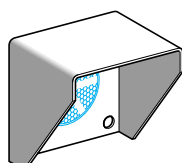

XUZ-D15

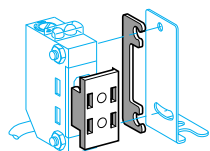


XUM-Z0i

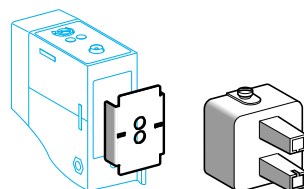


XUJ-Z02

XUP-Z02

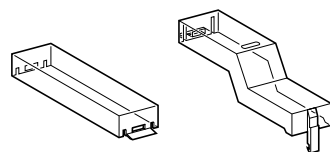


XUD-Z02

XUV-Z02

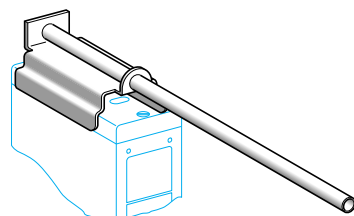

XUZ-D09

 

XUJ-Z09

Désignation	Utilisation pour	Référence	Masse kg
<b>Boîtier de protection</b>	Détecteurs XUE et XUJ	<b>XUZ-D25</b>	0,920
<b>Capot de protection du potentiomètre</b>	Détecteurs XUJ	<b>XUZ-Z01</b>	0,002
<b>Boîtier de protection</b>	Réflecteurs XUZ-C80	<b>XUZ-D15</b>	0,270

## Accessoires divers, éléments séparés de rechange

Désignation	Utilisation pour	Portée	Diamètre	Référence	Masse kg
<b>Diaphragmes</b>	Détecteurs XUM (système barrage) sauf XUM-LH	4,5 cm	0,5 mm	<b>XUM-Z01</b>	0,001
		20 cm	1 mm	<b>XUM-Z02</b>	0,001
		60 cm	2 mm	<b>XUM-Z03</b>	0,001
	Détecteurs XUJ (système barrage)	1 m	6 mm	<b>XUJ-Z02</b>	0,001
<b>Fourche pour détection de petits objets ou suivi d'une ligne (1)</b>	Détecteurs XUP (système de proximité)			<b>XUP-Z02</b>	0,010
<b>Capots transparents</b>	Détecteurs XUD			<b>XUD-Z02</b>	0,002
	Détecteurs XUV			<b>XUV-Z02</b>	0,003
<b>Dispositif d'aide à l'alignement</b>	Détecteurs XUE et XUJ (système barrage)			<b>XUZ-D09</b>	0,080
<b>Adaptation pour sortie par presse-étoupe 9P situé au dessous du détecteur</b>	Détecteurs XUJ			<b>XUJ-Z09</b>	0,030

## Fusibles de protection

Désignation	Utilisation pour	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg
<b>Cartouche fusible 5 x 20 à action rapide 0,63 A</b>	Détecteurs XUB-A et XUL-A (en a )	10	<b>XUZ-E06</b>	0,001
<b>Cartouche fusible 5 x 20 à action rapide 0,8 A</b>	Détecteurs XUL-A (en c )	10	<b>XUZ-E08</b>	0,001
<b>Bloc de jonction</b>	Cartouches fusibles XUJ-Z09	50	<b>AB1-FU10135U</b>	0,040

(1) Barrage fixe de 6 mm, diamètre du faisceau : 2,5 mm. L'utilisation de la fourche inverse le signal de sortie du détecteur.


# Détecteurs photoélectriques

## Accessoires


## Encombrements

Références :  
pages 3/466 et 3/467


### Réflecteurs XUZ-C80

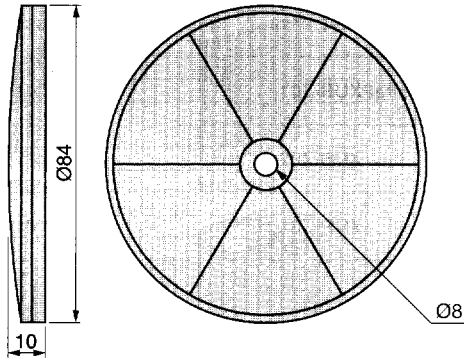


### XUZ-C39

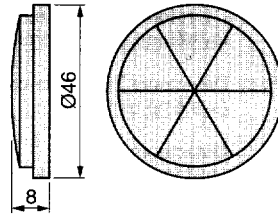


### XUZ-C31

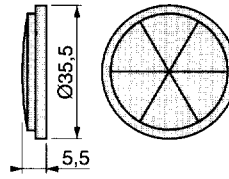


### XUZ-C21

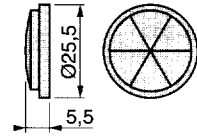


### XUZ-C16

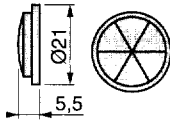


### XUZ-C100

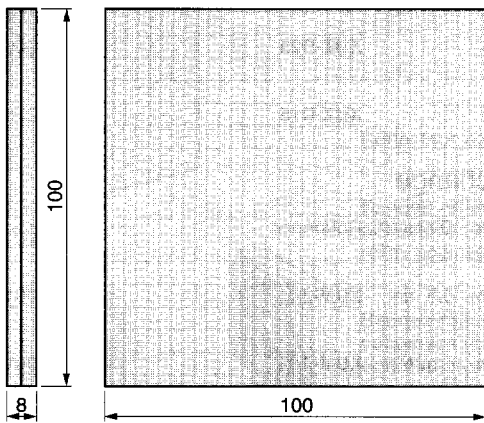

### XUZ-C50

 


### XUZ-C24

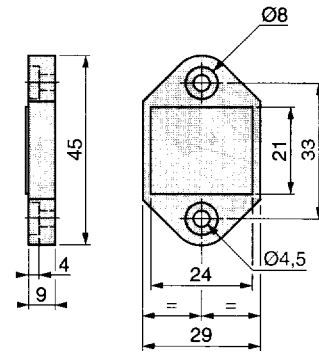


(1) 2 trous oblongs 4 x 8

### Brides de fixation XSA-Z1e●●

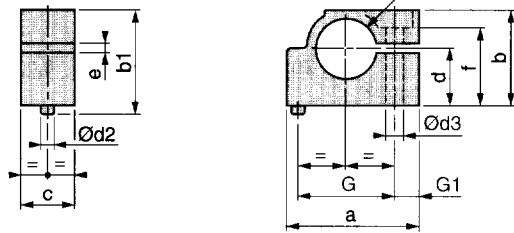

XSA-	a	b	b1	c	d	Ød1	Ød2	Ød3	e	f	G	G1
Z118	41	30	33	20	18	18,5	3,9	6	2,5	29	30	8
Z130	53	39,5	42,5	20	21,5	30,5	3,9	5	2,5	38	40	10
Z145	23,5	14,2	16,7	10	8	4,5	2	3,8	2,5	13	16	8
Z155	23,5	14,2	16,7	10	8	6,5	2	3,8	2,5	13	18	8
Z185	34,5	18	20,5	10	9,5	8,8	3	3,8	2,5	17	24	9


### XSZ-B118, B130

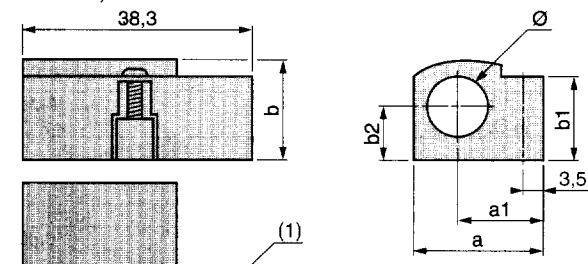

XSZ-	a	a1	b	b1	b2	Ø
B118	26	15,7	22	20,1	11,5	18
B130	39	21,7	35,5	31	18,5	30

(1) 2 trous oblongs de 4 x 8

### Support de fixation réglable sur 360° XUZ-A43

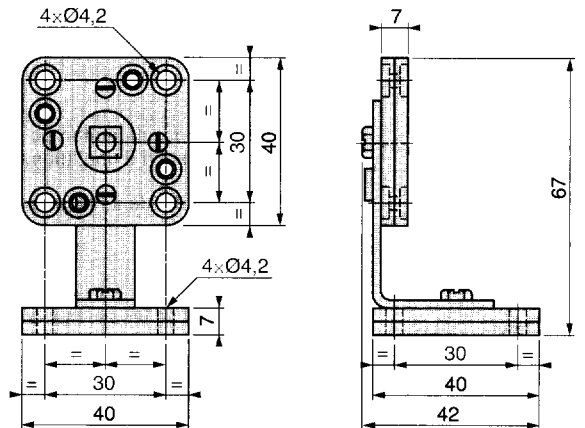


# Détecteurs photoélectriques

Accessoires

Encombresments


Références :  
pages 3/466 et 3/467

**Boîtier de protection pour détecteurs XUE et XUJ  
XUZ-D25**


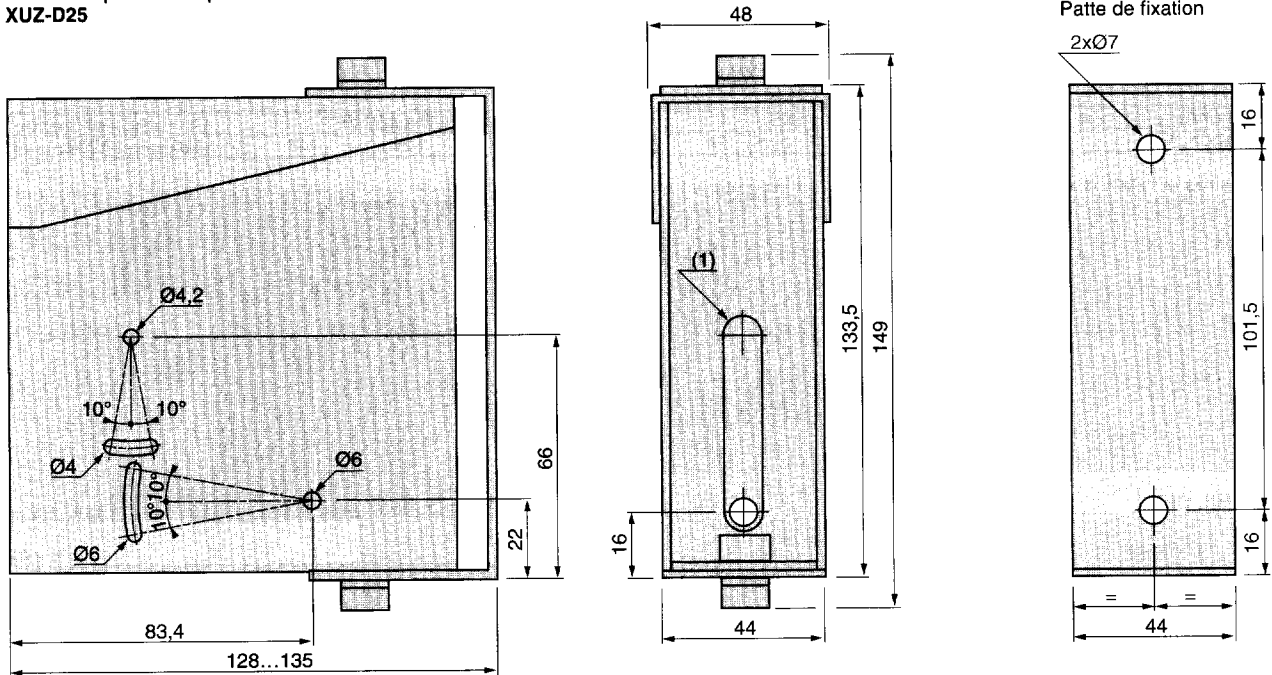


(1) 1 trou oblong Ø 10 x 58



**Boîtier de protection pour réflecteur XUZ-C80  
XUZ-D15**

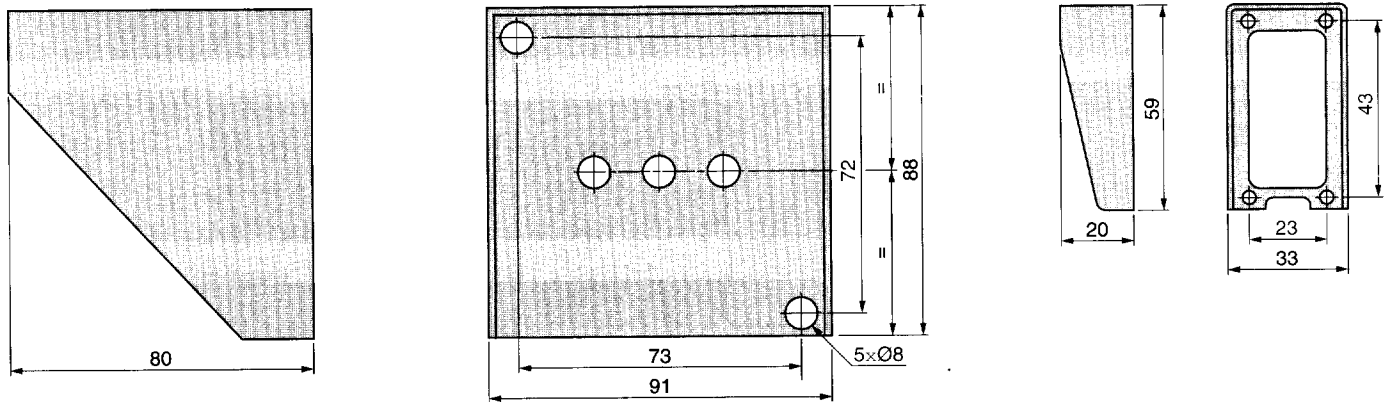

**Pièce d'adaptation pour renvoi à 90°  
XUP-Z01**

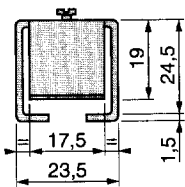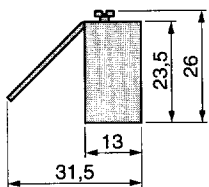

**Fourche  
XUP-Z02**

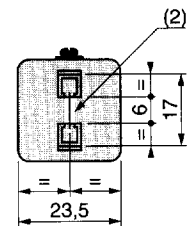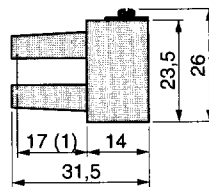

(1) Axe du faisceau  
(2) Ø du faisceau : 2,5 mm

**Dispositif d'aide à l'alignement (système barrage) pour détecteurs XUE et XUJ  
XUZ-D09**

