


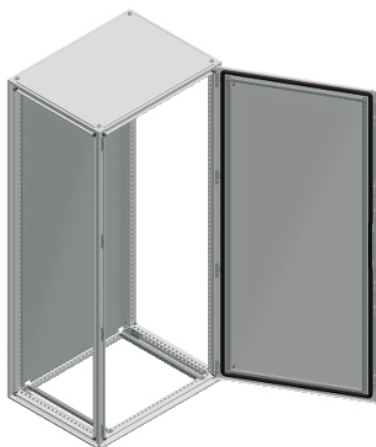

## Principales

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                              | Spacial                                                                                              |
| Plage étendue                      | Spacial SF                                                                                           |
| Application                        | Polyvalent                                                                                           |
| Type de produit ou équipement      | Enveloppe juxtaposable                                                                               |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 2000 mm                                                                                              |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 400 mm                                                                                               |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 800 mm                                                                                               |
| Installation du coffret            | Posé au sol                                                                                          |
| Composition de l'appareil          | 1 toit<br>1 porte<br>1 système de verrouillage à poignée : porte<br>1 structure<br>1 panneau arrière |

## Complémentaires

|                             |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de structure           | Formé à partir d'une section unique<br>Structure perforée avec pas de 25 mm<br>Panneaux et portes intégrés à la structure<br>Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur |
| Type de porte               | Pleine avant                                                                                                                                                                             |
| Nombre de portes            | Avant : 1 porte(s)                                                                                                                                                                       |
| Ouverture de porte          | Réversible (120 °)                                                                                                                                                                       |
| Type de verrou              | Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant                                                                                                                  |
| Type de châssis plein       | Sans châssis plein                                                                                                                                                                       |
| Type de plaque passe-câbles | Sans plaque presse-étoupe                                                                                                                                                                |
| Accessibilité               | Côtés du boîtier<br>Arrière<br>Avant                                                                                                                                                     |
| Pièces amovibles            | Porte par vis charnière<br>Panneau arrière par vis<br>Toit par vis<br>Support de platine de montage par vis<br>Rail coulissant par vis                                                   |
| Matière                     | Encadrement : acier galvanisé<br>Montants : acier galvanisé<br>Porte : tôle d'acier<br>Panneaux : tôle d'acier<br>Charnière : zamak<br>Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre |
| Finition de surface         | Poudre époxy-polyester                                                                                                                                                                   |
| Couleur                     | Enveloppe : gris (RAL 7035)<br>Poignée : noir (RAL 9005)                                                                                                                                 |
| Poids                       | 79,5 kg                                                                                                                                                                                  |

## Environnement

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Normes                   | CEI 62208                     |
| Degré de protection NEMA | NEMA 3R/12                    |
| Degré de protection IP   | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK       | IK10 se conformer à CEI 62262 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 44,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 89,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 213,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 72,0 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 213,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 85,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 98,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 144,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|