


bobine

VACF-A-A1-3W

N° de pièce: 8030828

FESTO

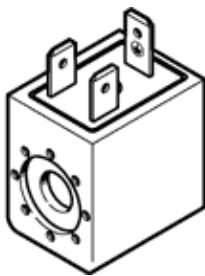

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Facteur de marche	100%
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	230/240 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 3,9 VA, puissance de maintien 2,8 VA
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Certificat entité exposante	DNVGL-TAA000011J
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 50 °C
Classification maritime	Voir certificat
Connexion électrique	à EN 175301-803 Brochage type A, selon EN 175301-803
Mode de fixation	avec écrou moleté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA Acier
Matériau bobine	Cuivre Acier Thermoplastique
Matériau enroulement	Cuivre