

VS-MP-PPC/CG-PO - 耦合连接



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403681>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



耦合连接， 类型: 14型， 保护等级: IP65， 标识材料: 金属， 接线方式: 蝶型弹簧连接， 颜色: 黑色

产品描述

推挽式数据连接；型号14

商业数据

订货号	1403681
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOGA
产品关键代码	ABNOGA
目录页面	页码361 (C-2-2019)
GTIN	4046356664301
单件重量（含包装）	288.3 g
单件重量（不含包装）	288.3 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	网络分线盒
类型	14型
连接图表	电源
插槽数目	1

电气特性

额定电压 U_N	24 V
额定电流 I_N	16 A
传输介质	铜缆

连接数据

连接技术

连接方式	蝶型弹簧连接
------	--------

尺寸

宽度	42 mm
高度	51 mm
长度	115 mm

材料规格

颜色	黑色
外壳材料	金属

电缆/电线

电缆外径	9 mm ... 13 mm (数据电缆密封)
------	-------------------------

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≤ 100 (电源)
---------	------------

环境和真实条件


环境条件

保护等级	IP65
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

图纸

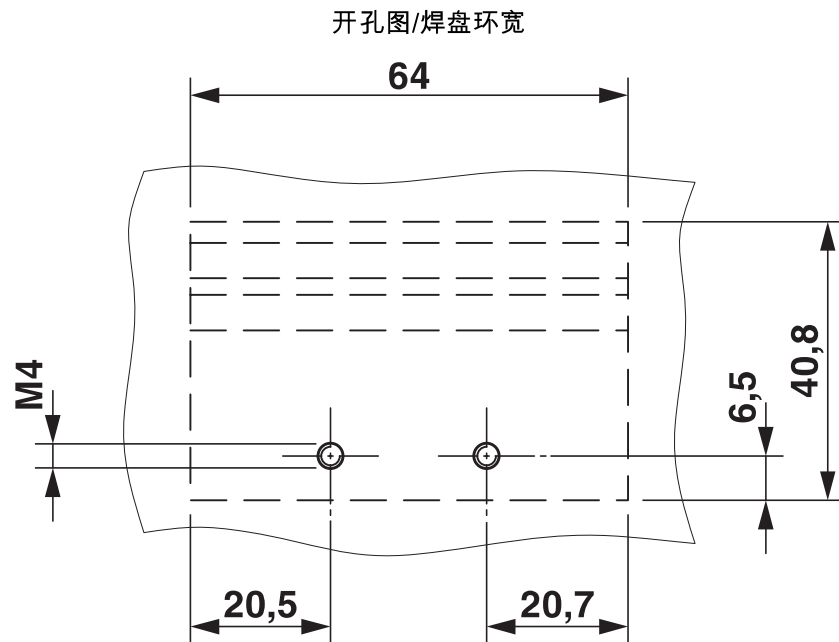

VS-MP-PPC/CG-PO - 耦合连接



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403681>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1)
SCIP	91ddd616-ba56-4639-b368-5ee3b65652d0