


接続ケーブル

NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9

部品番号: 575422

FESTO

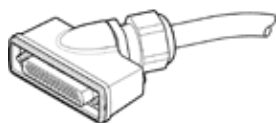

データシート

特長	値
取付方法	4-40UNC
取付方向	任意
質量	1,660 g
配線方式	プラグソケット Sub-D 44ピン
使用電圧範囲 (DC)	<= 30 V
40°C時の許容負荷電流	0.86 A
ケーブル長さ	10 m
配線特長	静止アプリケーション
最小ケーブル曲半径	122 mm
ケーブル径	10.2 mm
ケーブル径精度	± 0,3 mm
ケーブルの構造	44x0,14
保護仕様	IP65 IP67 組付状態による
周囲温度	-5 ... 80 °C
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA66-GF30
Material electrical contact	銅 金メッキ