

**Sicherheitsabgreifklemme**



- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- Klauenöffnung 22 mm

- Best.-Nr. SAK 6674/..(Farbe)**
- Kontaktteile **vernickelt**
  - Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
  - Klemmbereich Ø 15 mm
  - **Farben** siehe Tabelle

**Safety alligator clip**

- insulated
- socket terminal Ø 4 mm
- contact: alligator clip
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- jaws opening 22 mm

- Order No. SAK 6674/..(colour)**
- contact parts **nickel-plated**
  - insulation PA 6.6 (Polyamid)
  - grips up to Ø 15 mm
  - **colours** see table

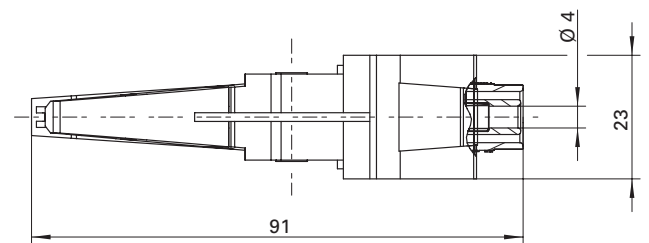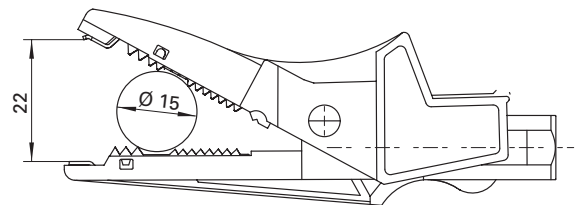

Ø 4 Sicherheit Ø 4 safety

Allgemeine Angaben	
Bestell.-Nr.	SAK 6674 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben <sup>1)</sup>	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Technische Daten	
Anschluss	Stecken
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	20 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C

General information	
Order No.	SAK 6674 / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours <sup>1)</sup>	black, red, blue, yellow, green
Technical data	
terminal	socket
transition resistance	< 20 mΩ
rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V CAT III / 600 V CAT IV
rated current <sup>2)</sup>	20 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other colours on request  
<sup>2)</sup> at ambient temperatures