


アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online

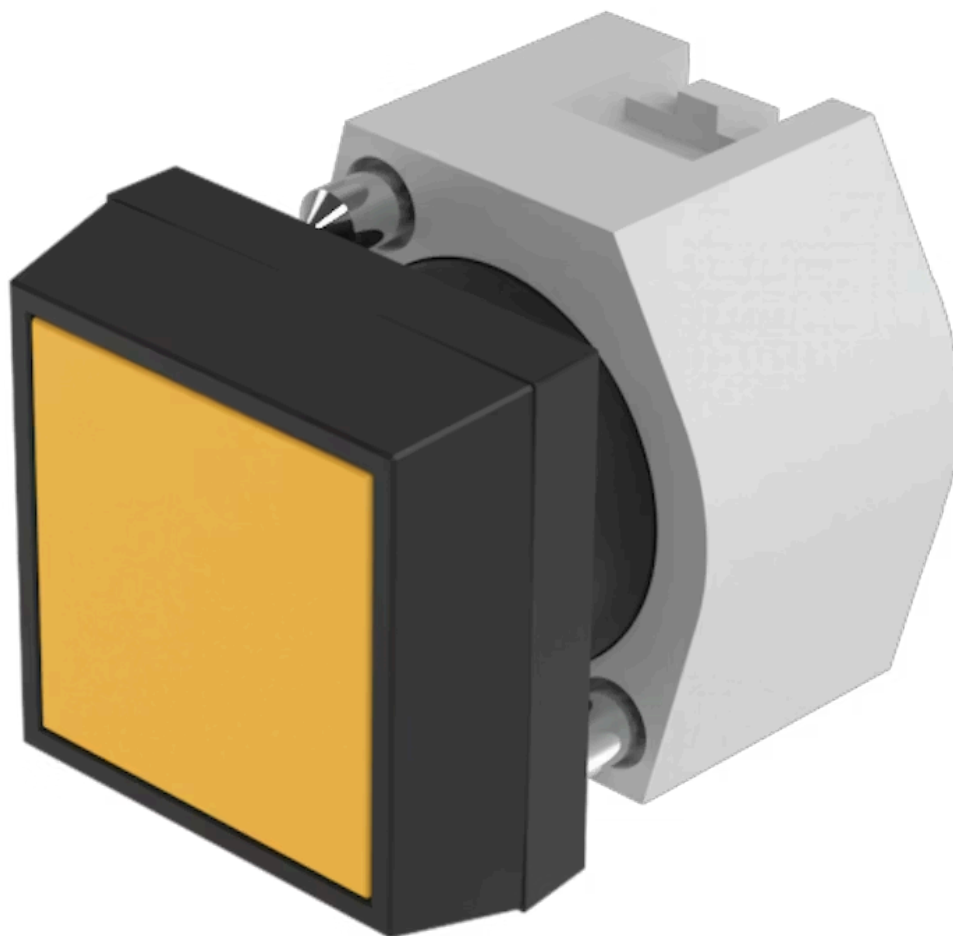


704.209.4



<https://rs-online.eao.com/component/704.209.4...>

お客様の製品:

---

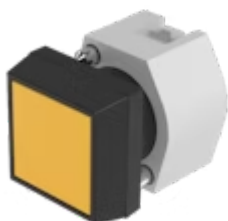

## 704.209.4 アクチュエーター

### 前面

|             |               |
|-------------|---------------|
| フロント寸法:     | 30 mm x 30 mm |
| フロント形状:     | スクエア          |
| フロントベゼル 色:  | 黒             |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック        |

### 取付け

|         |       |
|---------|-------|
| デザイン:   | レイズド  |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

### 操作・表示部分

|         |        |
|---------|--------|
| レンズ 色:  | 黄      |
| レンズ 素材: | プラスチック |
| レンズ 照光: | 非照光    |
| レンズ 形状: | フラッシュ  |
| レンズ 外観: | 透明     |

### 電気的特性

|     |   |
|-----|---|
| 規格: | スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠 |
|-----|---|

### 機械的特性

|           |           |
|-----------|-----------|
| スイッチング動作: | モメンタリ     |
| 機械的寿命:    | ≤ 300万回以上 |

操作力: 6.2 N  
操作トラベル: 約 5.8 mm ± 0.2 mm  
重量: 0.023 kg

### 周辺条件

IP保護等級: IP65前面  
使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C  
保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

### その他

簡単な説明: アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, フラッシュ, 非照光, 黄, プラスチック, 透明, スクエア, 黒, プラスチック, モメンタリ

ハウジング 色: 黒


ハウジング 材質: プラスチック

製品属性: 保護カバー付きのフロントリングは、0.4 Nm のトルクでアクチュエーターに取り付け可能

ヒント: 保護カバー付きのフロントリングは、0.4 Nm のトルクでアクチュエーターに取り付け可能  
最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能

最大接点数: 3

配線図:

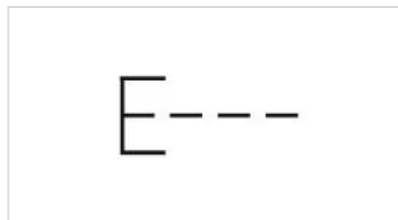

マウントカットアウト:



- A = ねじ端子
- B = スプリングケージ端子 (PIT)
- C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:



A = ねじ端子