


Ø
16.5
25

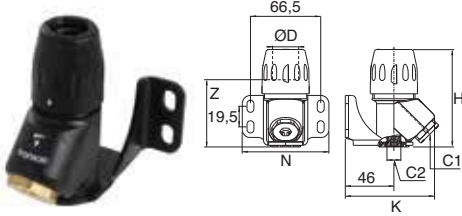

PRISE MURALE 1 SORTIE À 45° BSP CYLINDRIQUE

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6639 17 21	16,5	G1/2	G1/4	89,5	84,5	82	63,5	0,530
6639 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,535

Livrée avec bouchon G1/2"

Ø
16.5
25




PRISE MURALE 2 SORTIES À 90° BSP CYLINDRIQUE

Transair®	ØD	C1	C2	G	H	K	N	Z	Kg
6681 17 21	16,5	G1/2	G1/4	34	78	74,5	82	52	0,422
6681 25 21	25	G1/2	G1/4	44,5	83	74,5	82	54	0,460

Livrée avec bouchons G1/2"

Ø
16.5
25

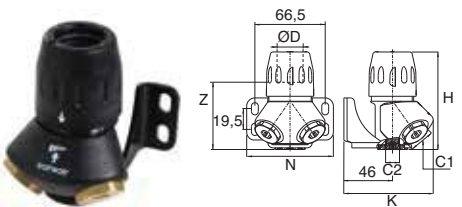


PRISE MURALE 2 SORTIES À 45° BSP CYLINDRIQUE

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6682 17 21	16,5	G1/2	G1/4	89,5	84,5	82	63,5	0,660
6682 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,680

Livrée avec bouchons G1/2"

Ø
25

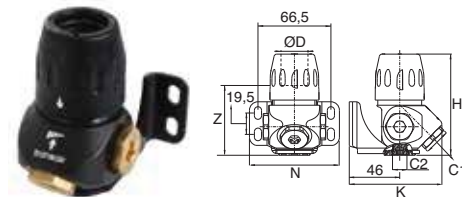

PRISE MURALE 3 SORTIES BSP CYLINDRIQUE

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6695 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,725

Livrée avec bouchons G1/2"