

Fiche technique

IEC Thermocouple Miniature connecteurs en ligne

Type K, J, T, E, N, R/S, B & cuivre
(Code de couleurs IEC)



- Gamme de connecteurs thermocouple de miniatures avec des épingles plates en fonction du type de thermocouple
- Idéal pour usage général
- Tous les contacts sont polarisés pour assurer une connexion correcte
- Connecteurs acceptera câble thermocouple jusqu'à 4 mm de diamètre
- Presse-étoupe disponible pour sécuriser le câble aux prises
- Disponible en Types de thermocouples K, J, T, E, N, R/S, B & cuivre
- Pour les contacts de Types K, J, T, E & N sont en véritable Thermocouple alliages
- Type de R/S a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B)
- Couleur codée conformément à la norme IEC
- Température maximale de fonctionnement continue 220° C


T/C Type de	Gaël Typ Colour (IEC)	+Contact positif (type d'alliage)	-Contact négatif (type d'alliage)	Allied Code	RS order Code
K	Vert	+ Nickel chrome	-Nickel En alliage	70644391	455-9764
J	Noir	+ Fer	-Nickel-Cuivre	70644387	455-9714
T	Brown	+Cuivre	-Nickel-Cuivre	70644402	455-9922
E	Violet	+ Nickel chrome	-Nickel-Cuivre	70652488	774-7185
N	Rose	+Nickel/Chro/Silicon	-Nickel Silicon	70644396	455-9843
R/S	Orange	+Cuivre	- Alliage de cuivre	70644399	455-9887
B	Gris	+Cuivre	-Cuivre	70652487	774-7181
Cuivre	Blanc	+Cuivre	-Cuivre	70644384	455-9679

Accessories

- Serre-câble pour connecteurs miniatures –
Allied code 70641746
RS order number **236-4104**



- Passe-fil pour connecteurs miniatures –
Allied code 70646835
RS order number **666-7365** (25 per pack)

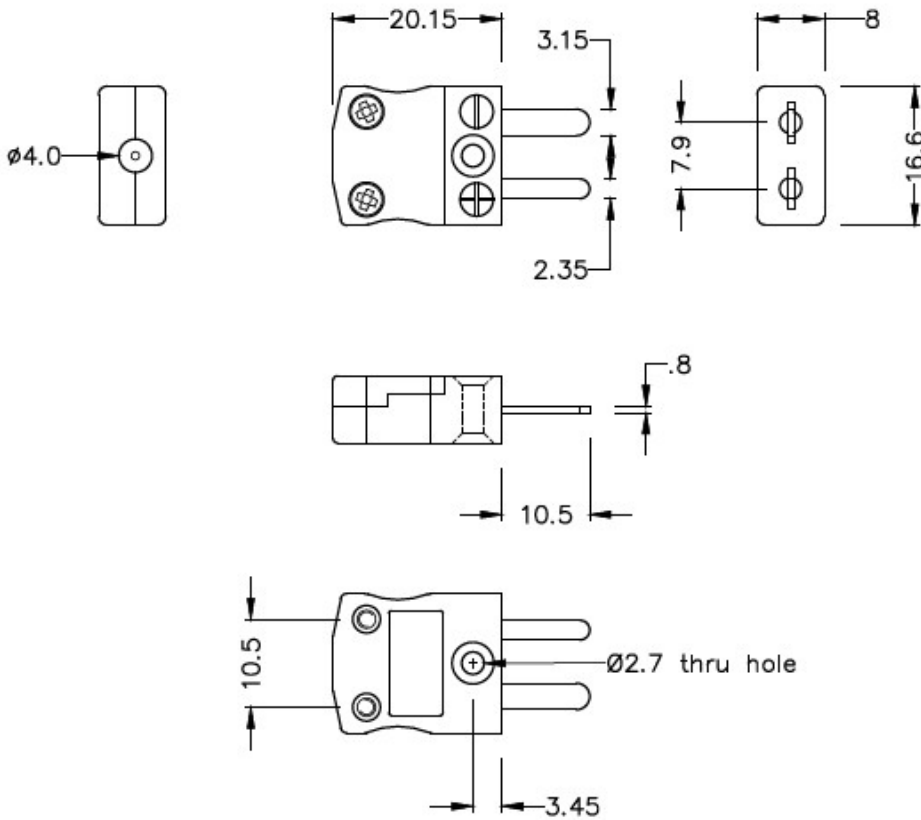

Miniature in-line Plug
(dimensions in mm)