

特点

- 坚固的黄铜主体和锁芯
- 销簧结构
- 不同尺寸的锁主体和锁梁，提供不同的选择
- 高精度

RS Pro 全天候黄铜挂锁 20mm

RS 库存号： 781-5994



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。


RS Pro 提供一系列高强度全天候挂锁。此挂锁由高质量黄铜制成，设计完美，适用于所有类型的室外和天气环境，使其成为极佳的安全解决方案。

一般规格

| | |
|---------|----------------------------|
| 锁定类型 | 扳手 |
| 材料 | 黄铜 |
| 通用钥匙 | 否 |
| 室内 / 室外 | 室内、室外 |
| 防风雨 | 是的 |
| 颜色 | 黄铜 |
| 每包数量 | 1 |
| 主体形状 | 方形 |
| 应用 | 储物柜、行李箱、工棚、工具箱、 Gates 、储物柜 |

机械规格

| | |
|------|------|
| 锁梁长度 | 12mm |
| 主体宽度 | 20mm |
| 锁梁直径 | 4mm |
| 主体厚度 | 11mm |

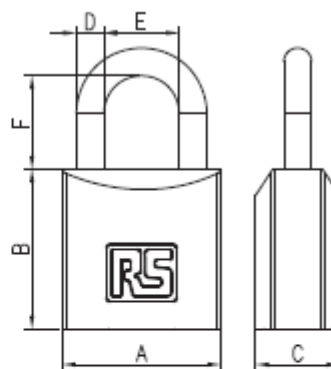

| Item | Lock Body Dimension(mm) | | |
|---------|-------------------------|----|----|
| | A | B | C |
| 7815994 | 20 | 20 | 11 |

| Shackle Dimension(mm) | | |
|-----------------------|----|----|
| D | E | F |
| 4 | 10 | 12 |