

HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Briljante ECO-accentverlichting
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO₂ emissies
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	48.00 W
Nominale spanning	230 V
Constructievermogen	48.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	60 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	48 kWh/1000h

 
Fotometrische data

Nominale lichtstroom	750 lm
Kleurtemperatuur	2800 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	750 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	12.0 mm
Totale lengte	74.9 mm
Lengte	74.9 mm

Productdatasheet

Buitenkolf	T12
-------------------	-----

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data

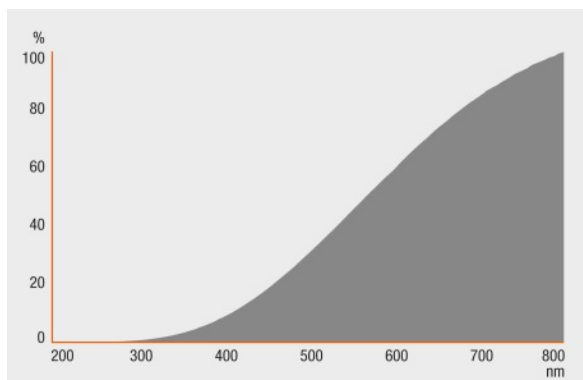

Stralingsverdeling

Lampvoet	R7s
Voetnoot voor product	Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357/Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist/Technische en licht waarden aan verandering onderhevig

Vermogen

Snelle zekering	2.0 A
------------------------	-------

Productdatasheet

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja
Niet-standaard condities	Nee

Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	C
-----------------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HDG-48-230-R7s-74,9
Bestelcode	64684 ECO 48W 2

Land specifieke informatie

Productcode	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-nummer	UK Org
4008321977595	-	8327712	4730115	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321977595	HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S	Vouwdoos 1	21 mm x 18 mm x 87 mm	0.03 dm ³	9.00 g
4008321977601	HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S	Verzenddoos 20	113 mm x 77 mm x 92 mm	0.80 dm ³	197.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.