

Nóż

1820.AVSE Nóż izolowany 1000 V seria VSE




NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

- Model z ostrzem grubym, zagiętym, z płaską końcówką.
- Miękka rękojeść z dwóch materiałów.
- Etui do przechowywania.
- Długość użytkowa ostrza: 60 mm.
- Maksymalne wymiary całkowite: • 185 x 52 x 25 mm.

Masa: 90 g.

Klucze płaskie

46.AVSE - Klucze płaskie, izolowane 1000 V seria VSE

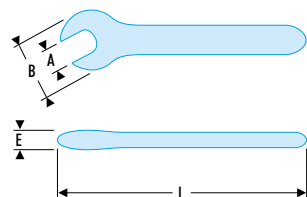


NF ISO 4229, NF EN 60900, ISO 4229, EN 60900, DIN 3114, DIN EN 60900

- Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".

	A [mm]	B [mm]	E [mm]	L [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
46.8AVSE	8	22	8	105	30
46.9AVSE	9	24	9	105	35
46.10AVSE	10	25	9	105	40
46.11AVSE	11	29	10	115	50
46.12AVSE	12	30	10	125	60
46.13AVSE	13	32	11	135	70
46.14AVSE	14	34	11	145	80
46.15AVSE	15	36	11	145	90
46.16AVSE	16	38	12	155	105
46.17AVSE	17	41	12	155	120
46.18AVSE	18	42	12	160	135
46.19AVSE	19	45	12	165	150
46.21AVSE	21	50	14	185	180

Klucze oczkowe

55.AVSE - Klucze oczkowe odsadzane, izolowane 1000 V seria VSE

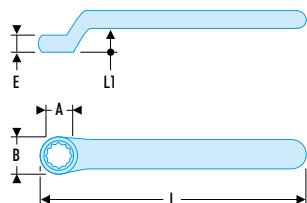

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

- Oczko o profilu OGV.
- Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".

	A [mm]	B [mm]	E [mm]	L [mm]	L1 [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
55.8AVSE	8	16	8	150	16	50
55.9AVSE	9	17	9	151	17	55
55.10AVSE	10	19	9	157	17	60
55.11AVSE	11	20	10	160	19	70
55.12AVSE	12	21	11	165	20	100
55.13AVSE	13	23	12	165	20	105
55.14AVSE	14	25	12	180	21	120
55.15AVSE	15	26	12	183	21	130
55.16AVSE	16	27	13	195	26	160
55.17AVSE	17	30	14	198	27	180
55.18AVSE	18	30	14	215	27	200
55.19AVSE	19	32	14	215	27	205
55.21AVSE	21	35	16	245	31	300