



BEF-MR10500APG

SICK
Sensor Intelligence.



注文情報

タイプ	製品番号
BEF-MR10500APG	4084736

その他の装置仕様・アクセサリ → www.sick.com/

技術仕様詳細

技術仕様


アクセサリグループ	その他の取付アクセサリ
アクセサリ群	測定ホイールおよび測定ホイールシステム
説明	波型ポリウレタン表面のアルミ測定ホイール、10 mmのソリッドシャフト用、円周500 mm
重量	501 g
円周	500 mm
穴直径	10 mm
表面	波型ポリウレタン
使用周囲温度	-30 °C ... +80 °C
測定表面	グリースなしの金属 塗装面 プラスチック 紙 段ボール 木材 繊維 ガラス 床仕上げ材
慣性モーメント	310 gcm ²

分類

ECI@ss 5.0	21160104
ECI@ss 5.1.4	21160104
ECI@ss 6.0	21160104
ECI@ss 6.2	21160104
ECI@ss 7.0	21160104
ECI@ss 8.0	21160104
ECI@ss 8.1	21160104
ECI@ss 9.0	21160104
ECI@ss 10.0	21160104
ECI@ss 11.0	21160104
ETIM 5.0	EC002179

ETIM 6.0	EC002179
ETIM 7.0	EC002179
UNSPSC 16.0901	25191839

寸法図面 (寸法 [mm])

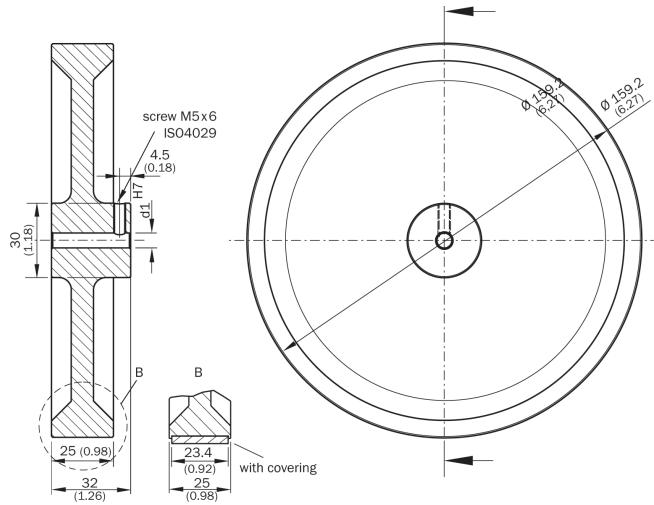

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーカーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーとして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com