


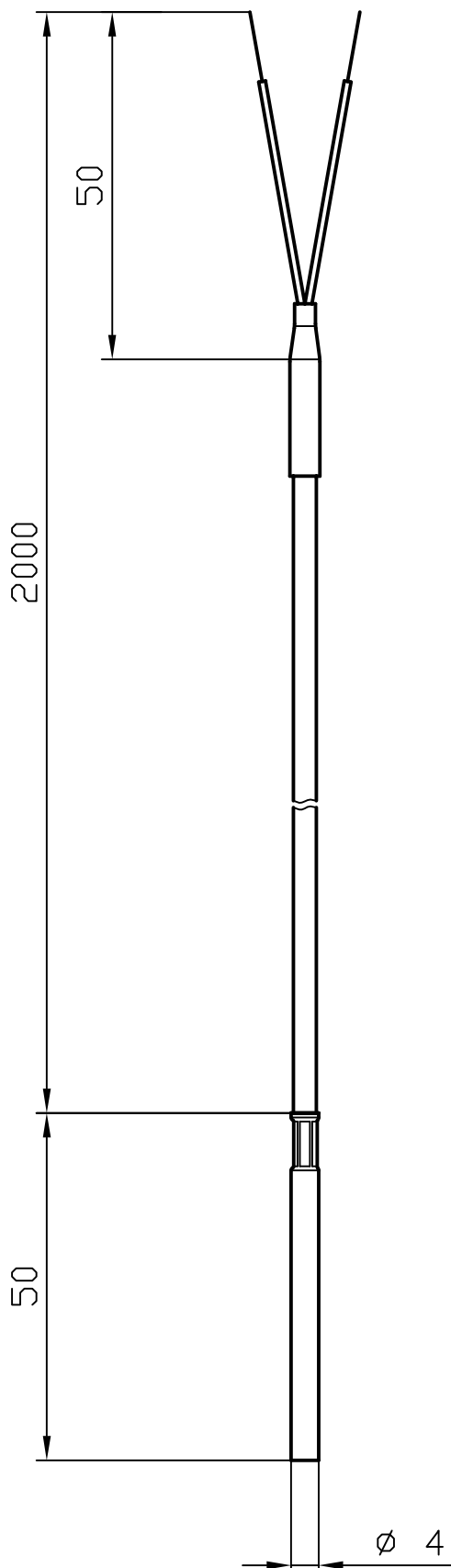

Artikel Nummer 100332

Beschreibung T020 1xTyp J

Thermoelement Typ

Thermocouple type

J

Thermocouple type

Schutzrohr

Tube de protection

Sheat

Ø = 4 x 50 mm

Material

SS 1.4571

Thermoleitung

Câble de thermocouple

Thermocouple cable

0,25 mm²

Isolation

Isolation

Insulation

Glasseide

soie de verre

Fibreglass

Aussenmantel

Manteau extérieur

Outer jacket

rostfreies Stahlgeflecht V2A

tresse en acier inoxydable V2A

Stainless steel overbraid V2A

Aussenabmessung

Dimension extérieur

Outside dimension

Ø 3,2 mm

Messstelle

Point de mesure

Hot junction

nicht isoliert

non isolé

uninsulated

Norm

Norme

Code

EN 60584-3

Klasse

Classe

Class

1

Toleranz

Tolérance - 40 ÷ + 1000 °C

Tolerance

1,5 °C oder

1,5 °C ou

1,5 °C or

0,004 x [t]

0,004 x [t]

0,004 x [t]

Temperaturbereich

Champs de température

Temperature range

+ 400 °C