


特点

- 铝制外壳、带固定孔
- 完全封装符合 IP67
- 尺寸: 32mm x 15mm x 8mm
- 触点类型为常开 - 常开型触点 传感器特别适用于法兰安装
- 切换距离最小 10.0mm
- 铝箱材料
- 2 x 0.14mm² pvc 包覆电缆
- 电缆长度: 280mm

RS Pro 200V 、 no 、 500mA

RS 号: 361-4911

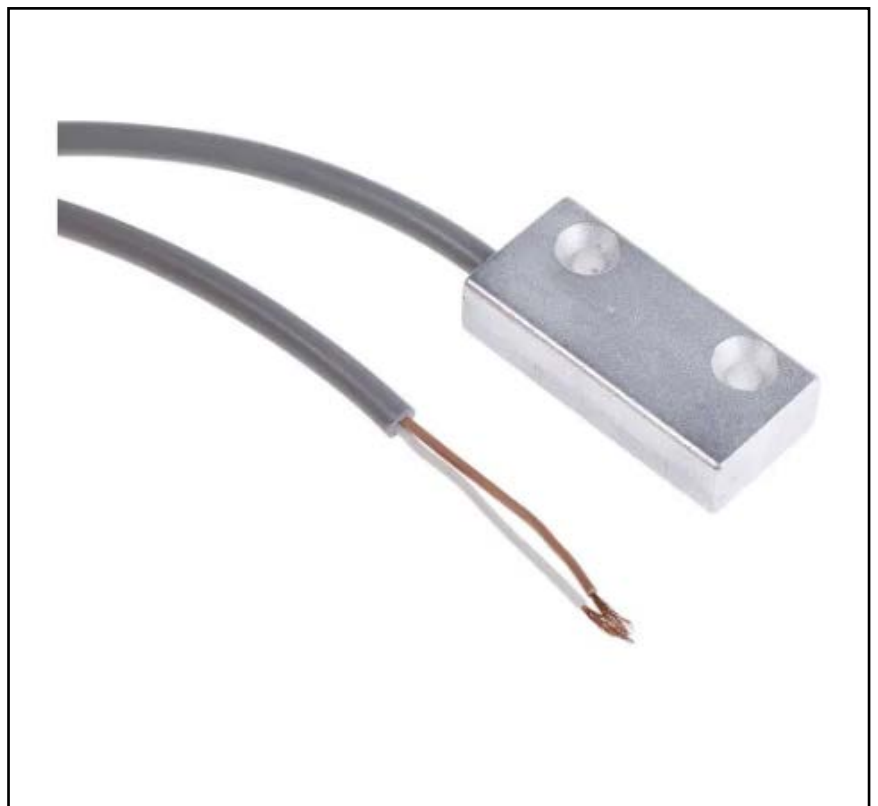

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

磁性接近开关

商品描述属性 1

RS Pro 簧片开关的额定电流为 0.5 a、额定电压为 200 v、尺寸为 32 x 8 x 15 mm。此接近开关用于位置和限位感应、线性执行器、安全系统开关和门开关。

一般规格

开关类型	接近
切换形状	矩形
刀和掷配置	单刀单掷
输出类型	打开 / 关闭
最大直流电压	最大 600 V 交流 / 直流
正常状态配置	否
触点位置	否
风格	常开
材料	铝 (箱)、pvc (电缆)
应用	门窗触点、磁性浮子、用于水位检测、位置感应

电气规格

切换距离	最小 10mm
电缆	2 x 0.14 mm ² pvc 包覆电缆

联系数据	20°C 时的条件	最小	典型值	最大值) 以上
最大电流				0.5A
最大交流电压	交流			200V
触点电阻				300mOhm

机械规格

尺寸	32mm x 15mm x 8mm
长度	32mm
深度	15mm
宽度	8mm
电缆长度	280mm
总长度	32mm

操作环境规格

最高工作温度	-20°C
最低工作温度	85°C


保护类别

ip 等级	IP67
-------	------

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

磁性接近开关

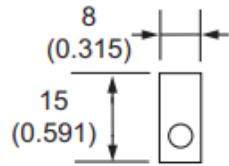

Drawings not to scale
All dimensions in mm nominal

