

Boîtes de connexions étanches



Caractéristiques

- ✓ Sans gel et sans résine.
- ✓ Corps en matière plastique résistant aux chocs.
- ✓ Disponibles en 2 tailles pour câbles de 6 à 25 mm de diamètre extérieur.
- ✓ Pour câble BT maximum 1kV.
- ✓ Étanches (IP68).
- ✓ Résistance aux UV.
- ✓ Résistance aux acides et à la putréfaction.
- ✓ Étanches à la poussière.
- ✓ Couvercle vissé acceptant un plombage pour interdire les accès non-autorisés.
- ✓ Connexion jusqu'à 4 câbles.

Note: Les boîtes TDM peuvent également être remplies d'ALFA-GEL pour éviter l'entrée d'eau en cas d'utilisation avec des câbles non-étanches.


Série
TDM

CE



SANS
GEL OU
RÉSINE

TDM 1 TDM 2

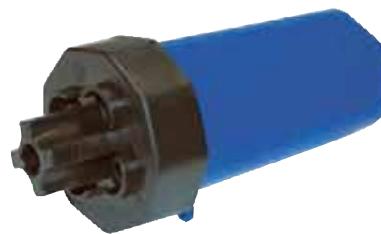

Code article	Réf.	Dimensions (mm)	Sections admissibles (mm ²)	Ø câbles mini/maxi (mm)
7901100	TDM1	165x70	3x1,5 à 5x2,5	6 - 14
7901101	TDM2	275x98	3x1,5 à 5x16	6 - 25


Product installation procedure:



Couper les extrémités des joints à un diamètre égal à la moitié du diamètre sur isolant des câbles.



Enduire chaque câble de lubrifiant et l'insérer dans un joint. Serrer ensuite les petits colliers à chaque extrémité du joint.

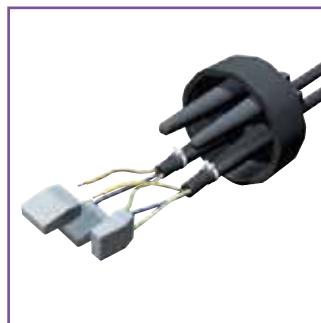

Effectuer les connexions.



Visser fermement le couvercle et serrer les câbles sur l'embase avec le grand collier.

Accessoires

- ✓ Pinces de serrage pour TDM 2



Code article 7901102

Réf. TDMS

TDMS