

## MERKMALE

- Einfach zu montieren, einfach von Hand eindrücken
- Gerilltes Profil, um die Kante in Position zu halten
- Integrierter Metalleinsatz für zusätzlichen Halt
- Drahtträger mit Schleife
- Schaumgummi-Dichtungsabschnitt für zusätzliche Abdichtung und Stoßdämpfung

## RS Pro Protector Strip mit schwarzer Gummikante, 20 m x 15,6 mm x 8,5 mm

RS Best.-Nr. 619-1708



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Ein hochwertiger, flexibler Kantenschutz- oder Kantenstreifen aus EPDM-Kautschuk mit einem damit verklebten Hohl Schaumgummi-Dichtungsprofil von RS PRO. Dieser Gummikantenschutzstreifen erfüllt zwei Funktionen: Der Kantenschutz bedeckt und schützt die scharfen Kanten von Plattenmaterial wie Metallplatten und das Schaumgummiprofil sorgt für zusätzliche Abdichtung. Der Kantenschutzstreifen ist robust ausgeführt und besteht aus einem U-förmigen Metalleinlegeband, das mit einer extrudierten schwarzen EPDM-Beschichtung versehen ist. Ein geschlungener Drahtträger ist im Inneren des Streifens integriert. Der Kantenschutzstreifen wird einfach von Hand eingedrückt und die Lippen in der EPDM-Beschichtung und die Zähne im Metalleinsatz halten die eingesetzte Kante durch eine Klemmwirkung fest. Zusätzliche Vorarbeiten, Werkzeuge oder Klebstoffe sind nicht erforderlich

## Allgemeine


<b>Produkttyp</b>	Protector
<b>Material</b>	EPDM-Gummi
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Anwendungen</b>	Eisenbahnindustrie, Schiffbau, Gebäude, Maschinenbau

## Mechanische

<b>Abmessungen</b>	20 mx 8,5 mm x 15,6 mm
<b>Länge</b>	20m
<b>Breite</b>	8.5mm
<b>Höhe</b>	15.6mm
<b>Klemmbereich</b>	1-2mm
<b>Härteänderung</b>	+5SHORE
<b>Ozonbeständigkeit</b>	Ja

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	RoHS-Konformitätszertifikat
-----------------------------------	-----------------------------

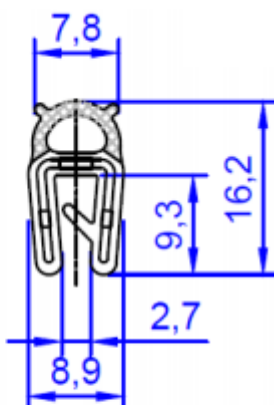

Clamping Range 1-2mm  
Black EPDM 60  $\pm$ 5 Shore,  
Including Looped Wire Carrier  
& Hollow Sponge Sealing Section