


Gehäuse ohne Vorprägungen
 Max.mögliche metrische
 Bohrungen je Kastenseite

M je Seite

12	12
16	6
20	4
25	3
32	1

Gehäuse mit Vorprägungen

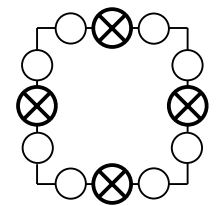

- Metrische Typen: M16/20
- ⊗ Metrische Typen: M25/32

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.)	(Oberflaeche)	Maßstab 1:1	(Volumen in cm³) 194.354
				(Werkstoff, Halbzueg) siehe Tabelle	
		Datum	Name	(Benennung)	
		Bearb. 26.02.08	WSP	Kasten TK 1818	
	Gepr. 09.06.09	MGu	flach, metrisch		
	Vers.		(Zeichnungsnummer)		
	Status: Freigabe		spelsberg	S_-161-35	
			(Ersatz fuer:)		
2	M 023/09	09.06.09	WSP		Blatt 1
Zust.	Aenderung	Datum	Name (Urspr.) S_-160-35		Bl.

(Dateiname Modell:) KASTEN_TK1818-4315 (Dateiname Zeichnung:) M-TK-1818FLACH