

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2F38.2010.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2F38.2...>

お客様の製品:

---



## 45-2F38.2010.000 アクチュエーター

読み込み中...

### 前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバー 材質:	プラスチック

### 機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
機械的寿命:	動作方向ごとに操作回数25万回
重量:	0.085 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級:	IP65、IP67
使用温度:	- 25 °C ~ + 70 °C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C  
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms  
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 10 ~ 500Hz: 5 g  
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

### 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

### その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 黒, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ, IP65、IP67

ハウジング 材質: メタル


製品属性: 2ポジション (U-D)

ヒント: センターポジションのみロック可能

配線図:

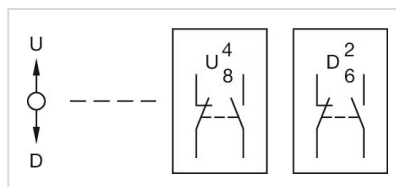

マウントカットアウト:

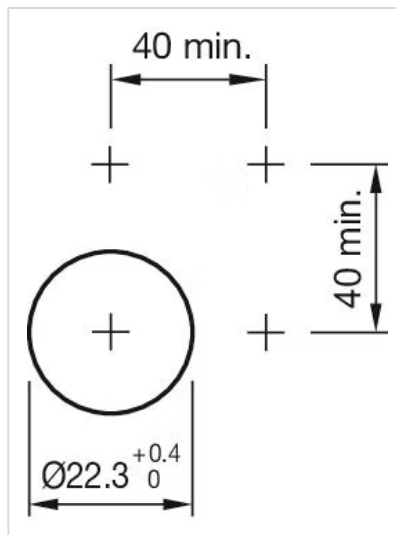

寸法図:

