



NKI30/30-TV-XL [🔗](#)

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NKI, série légère

X-life

Information technique

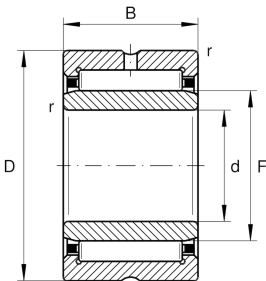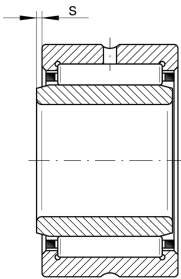

Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	45 mm	Diamètre extérieur
B	30 mm	Largeur
C _r	46.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	81.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	15.300 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	12.900 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.600 1/min	Vitesse de base
≈m	162,94 g	Poids

Dimensions

F	35 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1 mm	Déplacement axial



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement