


MERKMALE

- **Chrom-Vanadium für ausgezeichnete Festigkeit**
- **Weiche, bequeme Ratschengriffe**
- **Montiertes Gehäuse reduziert den Verlust von Teilen**
- **Bitgrößen, die direkt auf den Haltern markiert sind**
- **Starke Verriegelungen für sicheres Schließen**

66-teiliger Steckschlüsselsatz von RS PRO, 1/2 Zoll, 1/4 Zoll Vierkantantrieb

RS Best.-Nr. 817-9249

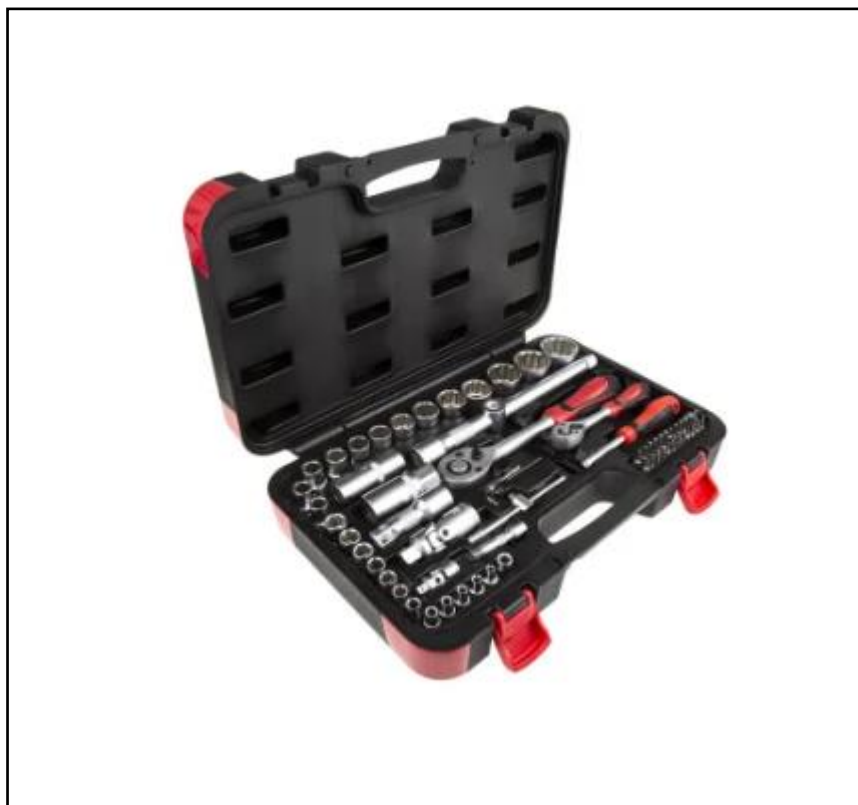

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO bietet diesen professionellen, umfassenden Steckschlüssel- und Bitsatz für gemischte Laufwerke in einem robusten Koffer. Dieser 1/4-Zoll- und 1/2-Zoll-Steckschlüsselsatz mit Vierkantantrieb wird komplett mit 66 Steckschlüsseln und Bits einschließlich Schlitz-, Sechskant-, PHILLIPS® -, Pozi- und TORX® -Bits geliefert. Dieser Satz besteht aus gängigen Größen von Steckschlüsseln, Adaptern, Bits, Ratschengriffen und anderem Zubehör mit einem eigenen, leicht zu transportierenden Koffer. Die Bithalter und -buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl mit verchromter Oberfläche. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Kfz-Reparaturen, und ist ein perfektes Kit für Profis oder Hobbyhandwerker.

Allgemeine

Satztyp	Steckschlüsselsatz
Antriebstyp	Vierkant
Anzahl der Teile	66
Inhalt	1/2-Zoll-Vierkantantrieb - Ratschengriff, Kreuzgelenk, T-Gleitkopf, Verlängerung: 75 mm; und 250 mm, Metrische Standard-Sechskant-Steckschlüssel: 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 17 mm; 19 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm, Zündkerzen-Steckschlüssel: 16 mm; 21 mm 1/4-Zoll-Antriebsgröße - Ratschengriff, Drehgriff, Kreuzgelenk, T-Gleitgriff, Verlängerung: 50 mm, Metrische Steckschlüssel für Kupplungen: 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm, Sechskantbits: 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm, Schlitzbits: 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 7 mm, PHILLIPS® -Bits: PH1; PH2; PH3, Pozidriv® -Bits: PZ1; PZ2; PZ3, TORX® -Bits: T10; T15; T20; T25; T27; T30, Zusätzliche Werkzeuge: Innensechskantschlüssel: 1,27 mm; 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm
Oberfläche	Chrom
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Mechanische

Laufwerksgröße	1/2 in, 1/4 in
-----------------------	----------------