


59 - Klucze oczkowe proste metryczne



Description:

- Klucze oczkowe proste: główki wysmukłe i krótkie ramię do pracy w trudno dostępnych mechanizmach.
- Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki.
- Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

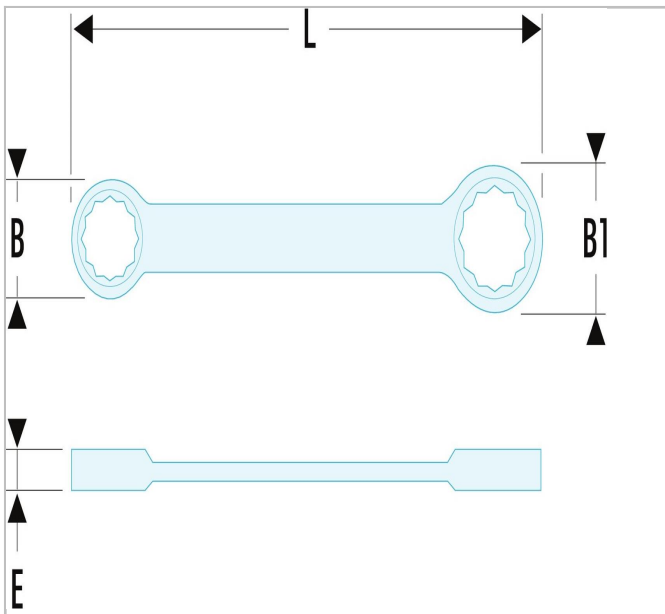

	a [mm]	A [mm]	Grubość [mm]	Głowa Szerokość b [mm]	Głowa Szerokość B1 [mm]	Waga [kG]	Długość [mm]
59.10X11	10X11	10X11	6.4	15.8	17.2	0.028	150.0
59.12X13	12X13	12X13	7.2	19.8	21.2	0.04	165.0
59.14X15	14X15	14X15	7.9	21.2	24.4	0.05	185.0
59.16X17	16X17	16X17	8.5	24.2	26.5	0.065	210.0
59.18X19	18X19	18X19	9.2	27.0	28.6	0.08	225.0
59.21X23	21X23	21X23	9.9	30.5	33.6	0.13	240.0
59.22X24	22X24	22X24	10.6	32.0	35.2	0.13	255.0
59.26X28	26X28	26X28	11.3	36.5	39.2	0.23	270.0
59.27X29	27X29	27X29	12.6	39.2	43.6	0.27	315.0
59.30X32	30X32	30X32	13.8	45.0	48.0	0.28	335.0
59.6X7	6X7	6X7	5.0	10.8	12.0	0.01	120.0
59.8X9	8X9	8X9	5.5	13.2	14.5	0.016	135.0